


固定式マルチコンセントタップ NCL-1511 発売予定


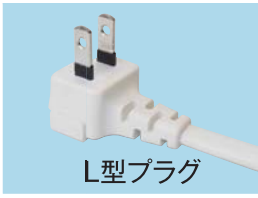


特長

- コンセント (1400W) と USB コンセント (Type-A/Type-C) を搭載したマルチタップです。
- クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。
- クランプでの固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません*。
- コードブッシュ付。
- トラッキング防止スリーブ付 L 型プラグ。

* 通常、コンセントが付いた家具は「特定電気用品以外の電気用品」に該当し、「コンセント付き家具」として電安法の対象となりますが、コンセントの取り外しが容易にできる場合は電安法の対象外となるため。

【外観】

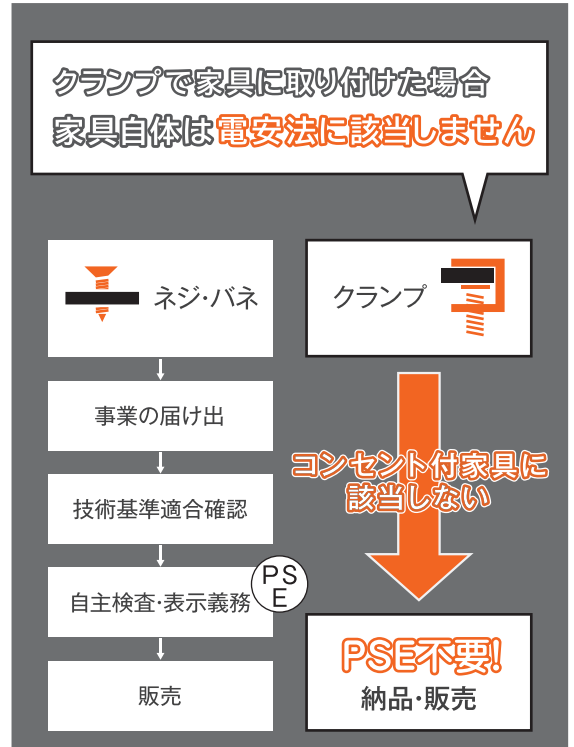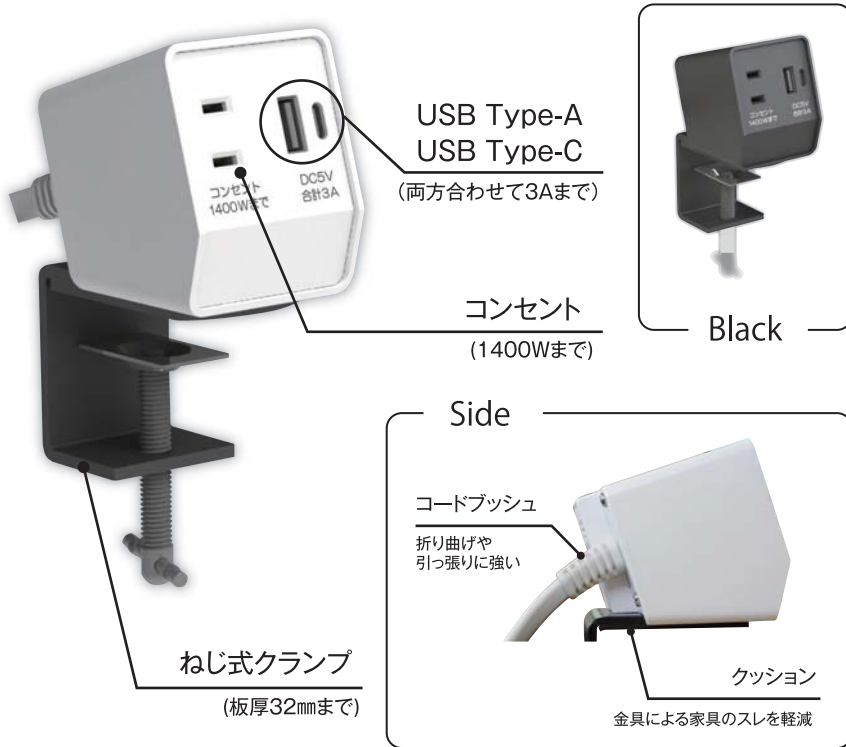

【仕様】

本体	白・黒
取り付け	ねじ式クランプ (鉄)
コンセント	1400W まで
USB	
形状	Type-A/Type-C
入力	AC100 50/60Hz 32VA
出力	DC5V 3A(MAX)
消費電力	定格負荷時 18W 待機時 0.3W 以下
電源コード	VFFW コード 白色 2m トラッキング防止スリーブ付 L 型プラグ

【図面】

