 


パワーデリバリーで超速充電！



USB

Type-A / 1ポート
Type-C / 1ポート



コンセント

3個口



収納プラグ

最大出力
20W Type C



PD対応で超速充電(Type-Cポート)

- PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能です。※1
- PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。※1

従来の充電器(出力5V/1A)

最大5W

最大出力**4倍**※2

本製品 USB Type-Cポート



最大**20W**

超速充電


※1:USBポートのうちType-Cポートのみ使用時
 ※2:出力5V1Aの充電器使用時の電力値と比較

Type-Aポート

コンセント不足の解消

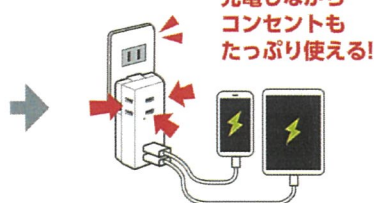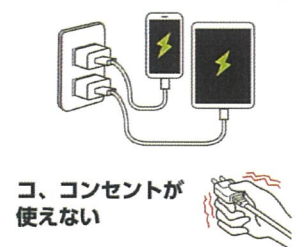

収納プラグ

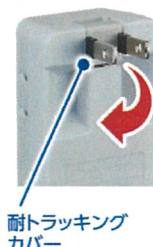

コンパクトサイズ

ノートパソコンやタブレットと一緒に持ち運べるサイズです。



仕様



型番: UC-322SB(W)
 商品CD: 3265-5
 JAN: 4901087222896

使用温度範囲		-10℃～40℃
USBポート	定格	Type-Aポート: DC5V 3.1A Type-Cポート: DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時: DC5V 3.1A
	ポート数	Type-A: 1ポート Type-C: 1ポート
	AC差込口	
AC差込口	定格	AC100V 14A
	合計	1400Wまで
	口数	3個口

