

ELPA

UC-322SB(W)

USBタップPD20W

接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどはタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので壁のコンセントに直接接続してください。
詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

特 長

PD対応で超速充電

- PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能です。※1
- PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。※1

従来の充電器(出力5V/1A)


最大5W

最大出力4倍^{※2}

本製品 USB Type-Cポート

最大20W

超速充電

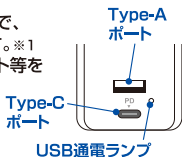


※1 USBポートのうちType-Cポートのみ使用時

※2 出力5V1Aの充電器使用時の電力値と比較

収納プラグ

 耐トラッキングカバー



誘導雷を吸収 雷から接続機器を守る

最大サージ電圧 3,000V

※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。

使用上のご注意

●本品は電話やFAXの通信線がある機器や、接続されたその他の機器の雷サージ保護を保証するものではありません。●製品本体に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。●配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。●対応機種については、全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。お客様のご使用接続機器に対し、破損・データ損失などいかなる損害が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねます。注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

仕 様

●使用温度範囲:-10℃~40℃

AC差込口

- 定格:AC100V 14A
- 合計1400Wまで
- 口数:3個口

USBポート

- 定格 Type-Aポート: DC5V 3.1A
- Type-Cポート: DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A
- 2ポート同時使用時: DC5V 3.1A
- ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. 3265-5



4 901087 222896

屋内専用

国内専用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 受付時間/9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く



台紙

バック

MADE IN CHINA 211119A