


Panasonic®

WN 1101SW

埋込接地コンセント

ホワイト

10コ入

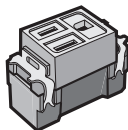

焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意



警告

結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、
焼損や火災の原因になります。

適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用

 
より線にはWV2500 棒型圧着端子をご使用
ください。

結線方法

$12 \begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix} \text{ mm}$




② 奥まで差し込む



施工上のご注意

- 電源の接地側線（単相三線の場合は
中性線）は必ず下図の接地側端子
（W）に結線してください。

 接地極端子



電圧側端子

接地側端子