
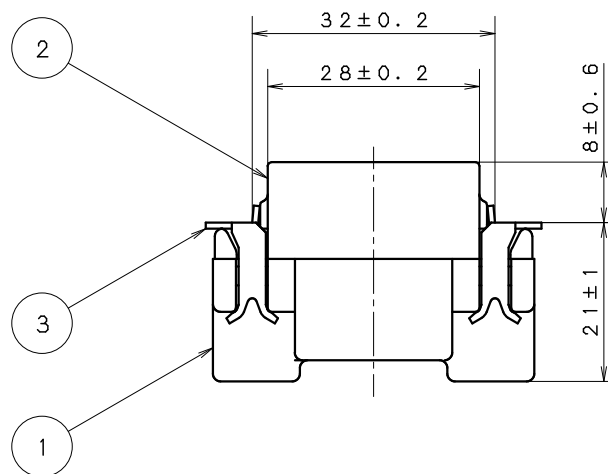


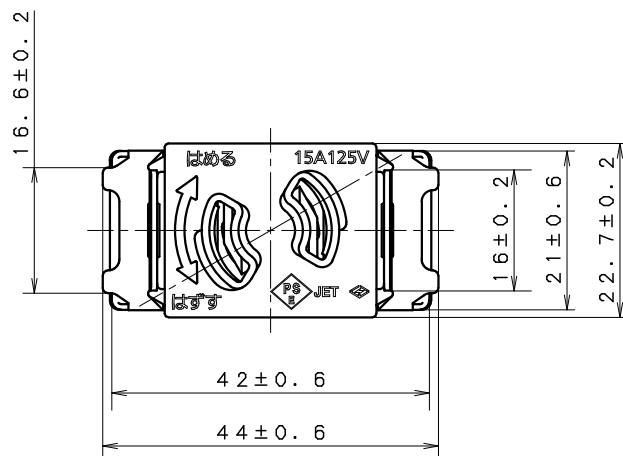

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（I V），600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（V V F） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル φ 1.6 mm，φ 2 mm Cu単線専用
適合プレート	W T F 8001 S Wなど コスモシリーズワイド21 コンセントプレート系列

					商 品 仕 様 図				
					品 番	WN1061SW		改	8
						品 名	埋込抜け止めコンセント（ホワイト）		
3	組 立 枠	亜鉛鋼板（t0.8）	——		品 名		パナソニック株式会社		
2	カ バ ー	ユ リ ア	オフホワイト						
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリー ン						
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考					