
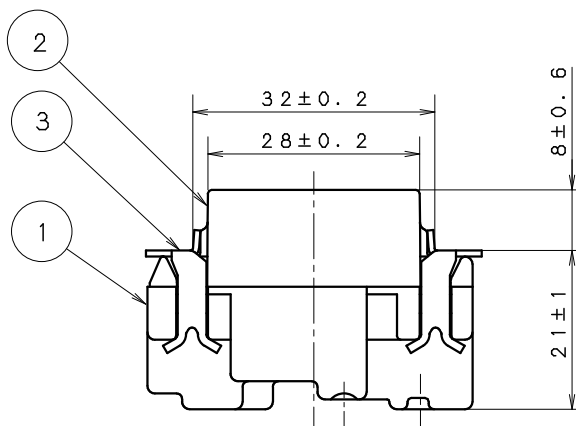


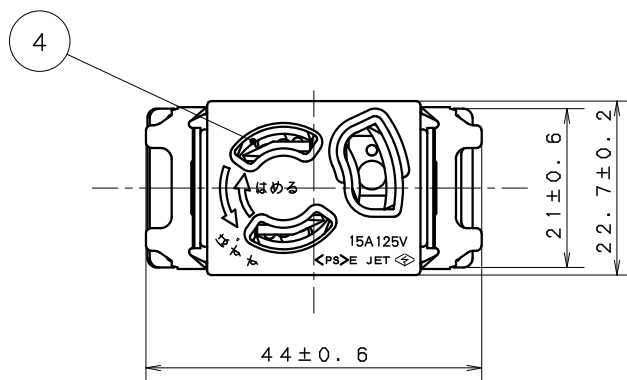

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
参 考 規 格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による。
適 用 電 線	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁シースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm，φ2 mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図			
4	刃受ばね	耐熱銅板（t0.8）			品番	WN1161SW	改	5
3	組立枠	亜鉛銅板（t0.8）						
2	カハ－	ユリア	オホホワイト		品名	埋込抜け止め接地コンセント（ホワイト）		
1	ホ"テ"ィ	ユリア	グ"リーン					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			