


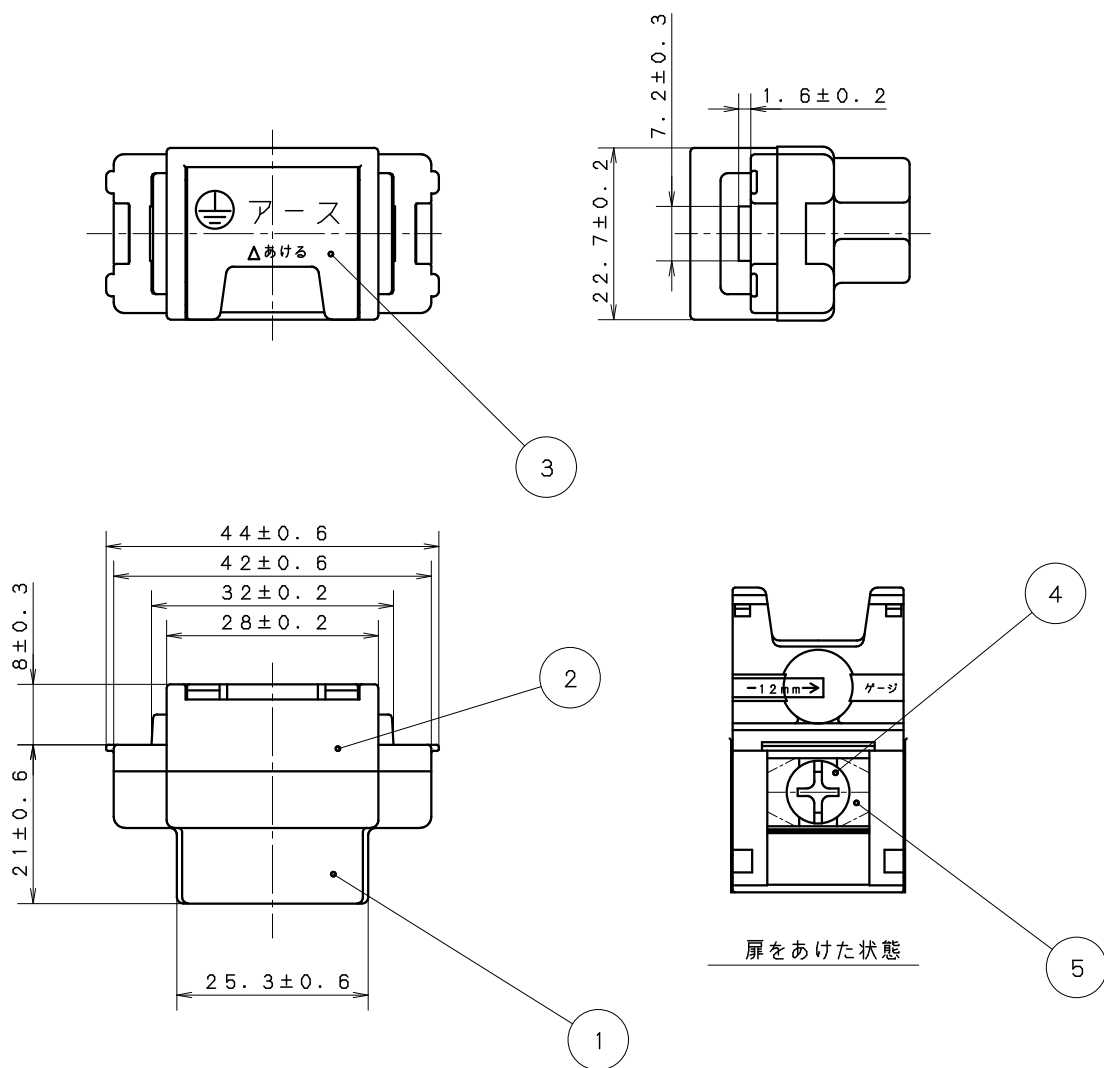

|      |                |                                                                      |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 適用電線 | 電源・            | 600 Vビニル絶縁電線 (IV), 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)                        |
|      | 接地端子配線         | φ1.6 mm, φ2 mm, φ2.6 mm Cu単線専用                                       |
|      | アースターミナル<br>接続 | φ1.6 mm Cu単線<br>1.25 mm <sup>2</sup> ~2 mm <sup>2</sup> (IVより線及びコード) |

|    |      |         |        |    |            |                       |   |   |
|----|------|---------|--------|----|------------|-----------------------|---|---|
| 5  | 座金   | 黄銅      |        |    | 商 品 仕 様 図  |                       |   |   |
| 4  | 端子ねじ | 黄銅線（φ４） |        |    | 品番         | WN3075SW              | 改 | 2 |
| 3  | 扉    | ポリプロピレン | オホホワイト |    |            |                       |   |   |
| 2  | カバー  | ABS樹脂   | オホホワイト |    | 品名         | アースターミナル              |   |   |
| 1  | ボディ  | ユリア     | グリーン   |    |            | （フラット形）（フル端子式）（ホホワイト） |   |   |
| 番号 | 構成要素 | 材料      | 色彩     | 処理 | パナソニック株式会社 |                       |   |   |