

商品仕様書

№ 1

全 3

本仕様書適用品番・品名一覧表

商品品番	商品品名
WN3025SW	通線チップ(ブッシング付)(ホワイト)
WN3025H	通線チップ(ブッシング付)(グレー)
WN3025CW	アドバンスシリーズ 通線チップ(ブッシング付)(セラミックホワイト)

1. 保証品質

1-1 形状及び材料、色彩 商品仕様図による。

1-2 性能

- ・試験方法は JIS C 8306 (配線用差込接続器) 試験方法による。
- ・試験場所は常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度 45%～85%)とする。

耐熱	70℃ ± 3℃ 1時間
----	--------------

2. 環境条件

2-1 使用場所

- ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
- ・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

2-2 使用周囲温度範囲 - 10℃ ～ + 40℃

3. 使用条件

3-1 適用電線

光ファイバーケーブル、5C相当の同軸ケーブル 等
(最大径: Φ9以下)

(注) 最大径以上のケーブルを通線されますと器具が破損するおそれがあります

3-2 適用取付枠

- ・WTF3710K コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠
- ・WTL3710 アドバンスシリーズ 埋込コンセント用絶縁取付枠

品番

WN3025SW

他2品番

品名

通線チップ(ブッシング付)(ホワイト)


他2品種

改

3-3 取付方法

(1) 器具本体『左側』に設けてある突起を、
取付枠『左側』の穴部に挿入する

(2) 器具本体を取付枠の穴部に本体
『右側』の突起が入るまで押し上げる

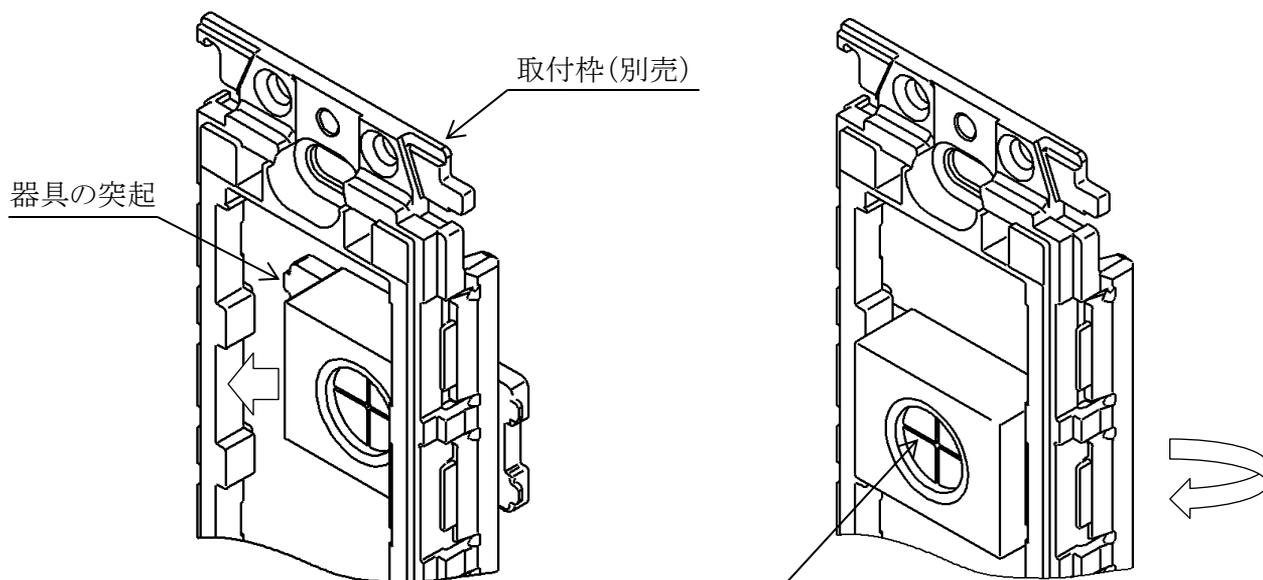

通線前にブッシングの溝に沿って
切れ目を入れてください


(注1) 取付枠には上下方向がありますので、矢印刻印に従って取付けてください

(注2) ブッシングの溝に切れ目を入れずに通線されますと器具が破損するおそれがあります

3-4 取り外し方法

① 取付枠上段に取付けた器具の取り外しは、
取付枠『右側』の溝にマイナスドライバーを
差し込む

② 器具の正面を押しながらドライバーを
器具側に倒す

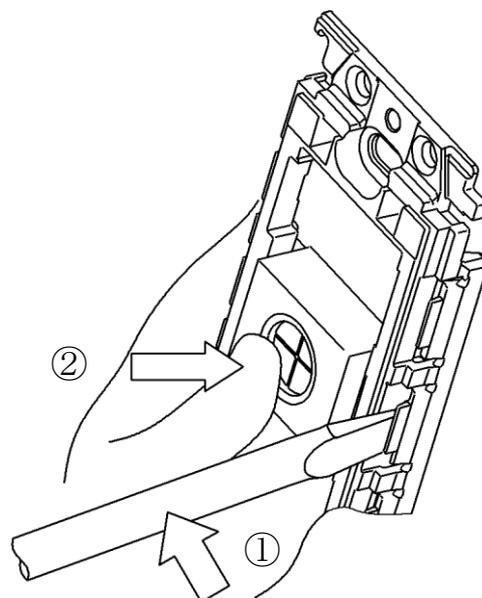

(注) ドライバーをこじたり、回したりすると成形品がかけるおそれがあります

品番	WN3025SW 他2品番	品名	通線チップ(ブッシング付)(ホワイト) 他2品種	改
----	------------------	----	-----------------------------	---

商品仕様書

№ 3

全 3

4. 品質保証について

4-1 保証期間

・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

4-2 保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

4-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WN3025SW
他2品番

品
名

通線チップ(ブッシング付)(ホワイト)

他2品種

改