


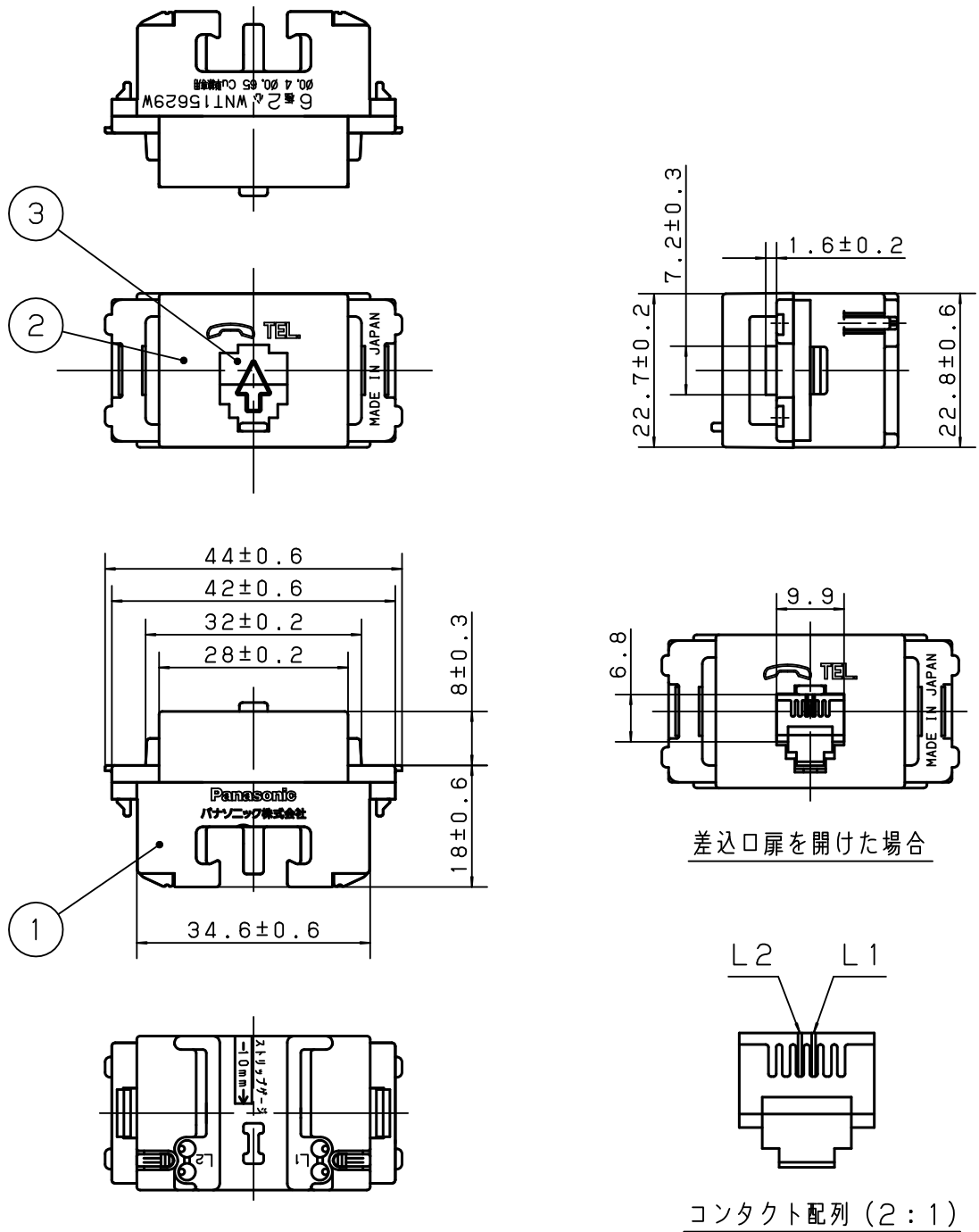

適合モジュラプラグ	TIA-1096-A (JFCC規格PART68) に規定される形状のモジュラプラグ (6極2心)
適用電線	・2対カッド形PVC屋内線 ・2心並列PVC屋内線 ・2対電子ボタン電話用ケーブル ・1対電子ボタン電話用ケーブル
	【推奨電線径 $\phi 0.5\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$ 】Cu (銅) 単線専用 $\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$

					商 品 仕 様 図			
					品番	WNT15629W	改	5
3	差込口扉	ABS樹脂	オフホワイト		品名	埋込テレホンモジュラジャック (6極2心) (フル端子) (ホワイト)		
2	カバ ー	ABS樹脂	オフホワイト		パナソニック株式会社			
1	ボ デ ィ	ABS樹脂	ブルー					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理				