


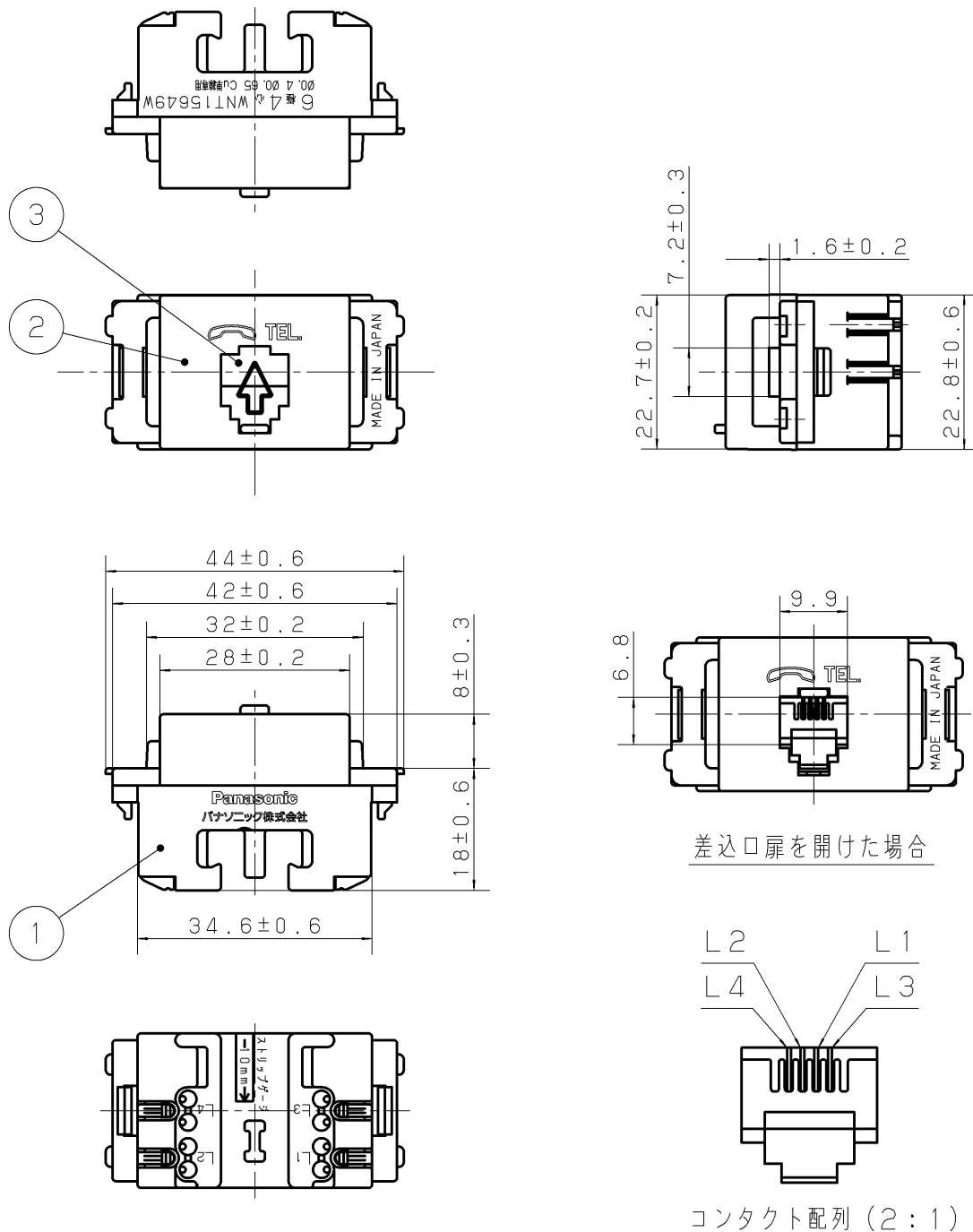

適合モジュラプラグ	TIA-1096-A (旧FCC規格PART68) に規定される形状のモジュラプラグ (6極4心)
適用電線	・2対電子ボタン電話用ケーブル ・2対カッド形PVC屋内線 【推奨電線径 $\phi 0.5\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$ 】Cu (銅) 単線専用 $\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$

					商 品 仕 様 図				
					品番名	WNT15649W		改	5
						埋込テレホンモジュラジャック (6極4心) (フル端子) (ホワイト)			
						パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理					
3	差込口扉	ABS樹脂	オフホワイト						
2	カバ ー	ABS樹脂	オフホワイト						
1	ボ デ ィ	ABS樹脂	ブルー						