


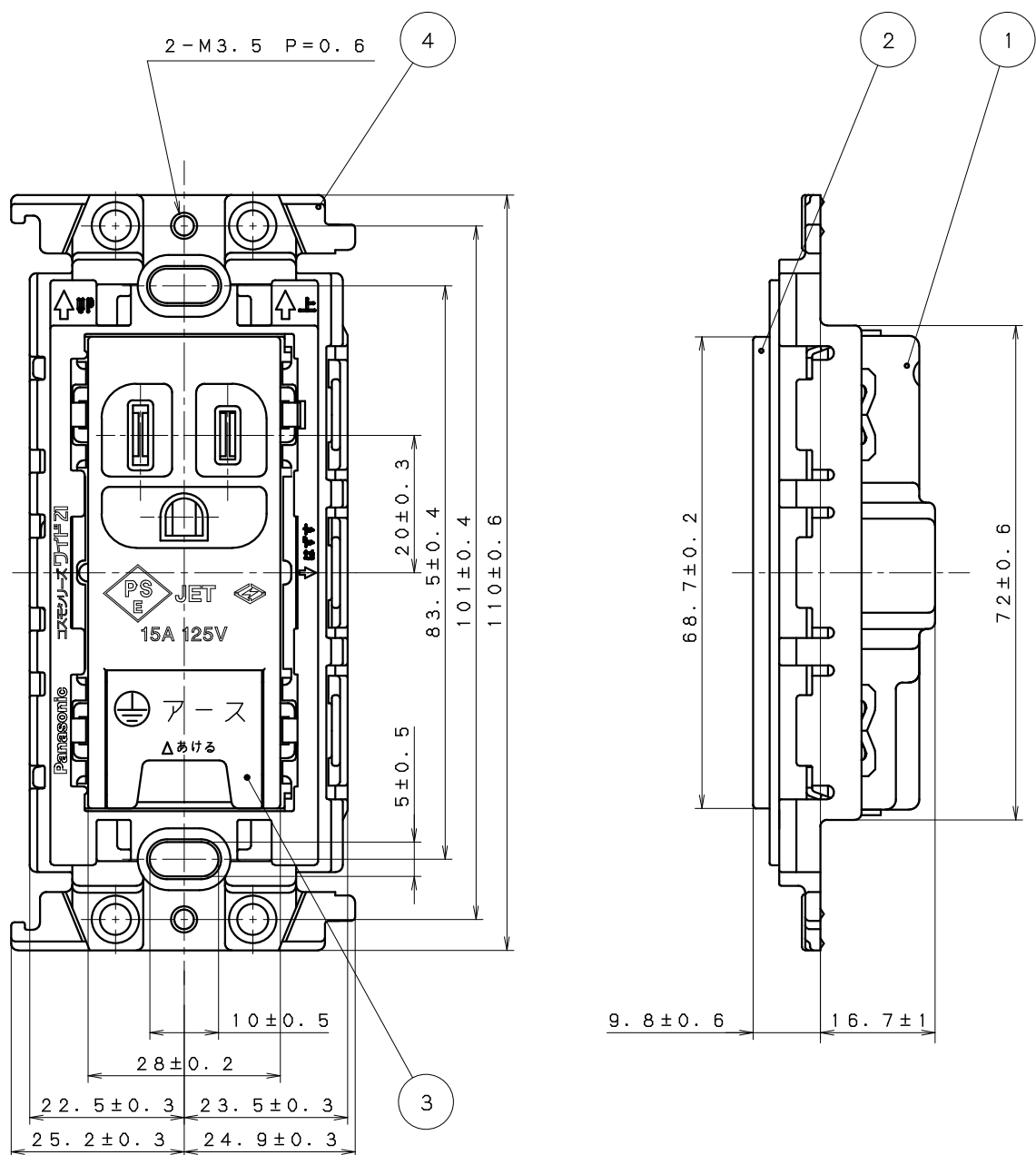

定 格	15 A 125 V	
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）	
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合	
適用電線	電源・	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF）
	接地端子配線	600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線，600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm，φ2 mm Cu単線専用
	アースターミナル 接続	1.25 mm ² ～2 mm ² （コードおよびIVより線），φ1.6 mm Cu単線 単線とより線を同時に使用しないでください
適合プレート	WTF7003Wなど コスモシリーズワイド21 コンセントプレート系列	

					商 品 仕 様 図			
4	取 付 枠	PC-ABS樹脂	グ レ ー		品 番	W T F 1 1 3 1 4 W K	改	6
3	扉	ポリプロピレン	オフホワイト					
2	カ バ ー	ユ リ ア	オフホワイト		品 名	コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付接地コンセント（絶縁枠付）（ホワイト）		
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			