 


WTF 13033WK

埋込トリプルコンセント
(金属枠付)

ホワイト



10コ入

焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損
や火災の原因になります。

適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用


より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

結線方法

10⁺⁴₋₁ mm





② 奥まで差し込む

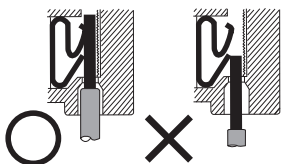

壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

  ボックス工事



() は石膏ボード用
はさみ金具で使用の場合。