


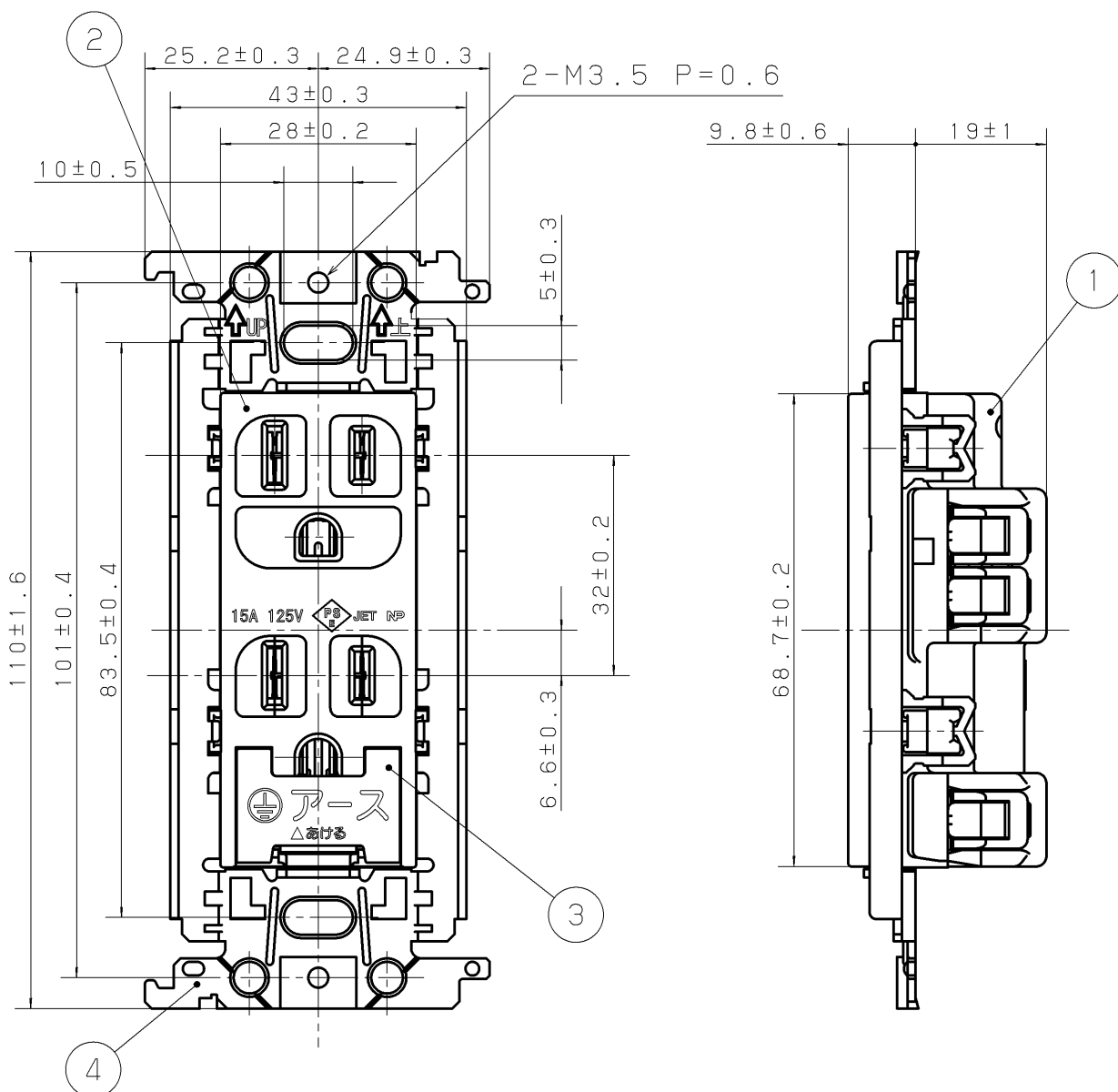

定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	JIS C8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	電源、 接地端子配線
	600Vビニル絶縁電線（IV）、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VV） 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Ø1.6mm、Ø2mm Cu単線専用
	アースターミナル 接続
	1.25mm ² ～2mm ² （コード及びIVより線）、 Ø1.6mm Cu単線単線とより線を同時に使用しないで下さい。
適合プレート	WTF7003Wなど コスモシリーズワイド21 コンセントプレート系列

					商 品 仕 様 図			
4	取付枠	亜鉛鋼板 (t1.2)			品番	WTF113238W	改	—
3	扉	ポリプロピレン	オフホワイト					
2	カバー	ユリア	オフホワイト		品名	コスモシリーズワイド21		
1	ボディ	ユリア	グリーン			埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント (金属枠付) (ホワイト)		
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			