


WTF 13313WK

埋込アースターミナル付
コンセント(金属枠付)

10コ入

ホワイト

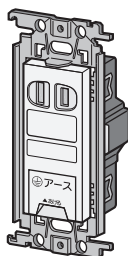

焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

安全上のご注意

警告


- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しない
異なる電線を同時に接続すると、使用中に電線が抜けるおそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。

裏面 端子側 (フル端子)

■ 適用電線


φ1.6 φ2 Cu (銅) 単線専用
より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法

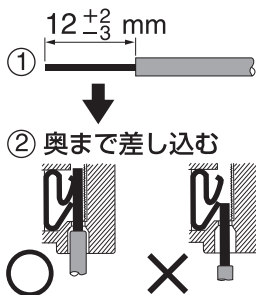


壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

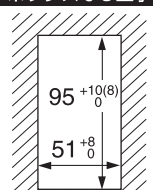

ボックス工事

 

() は石膏ボード用
はさみ金具ご使用の場合。

表面 アースターミナル側 (押締め端子)

■ 適用電線

1.25 mm²~2 mm² (コードおよびIVより線) / φ 1.6 Cu (銅) 単線