


WTF 11313WK

埋込アースターミナル付
接地コンセント(金属枠付)

10コ入

ホワイト

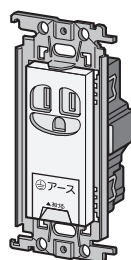

焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しない
異なる電線を同時に接続すると、使用中に電線が抜けるおそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。


裏面 端子側 (フル端子)

■ 適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用


より線にはWV2500、WV2501棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法

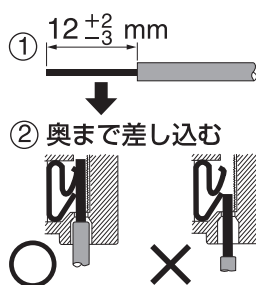


壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

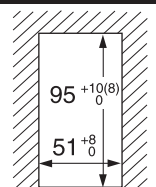

ボックス工事

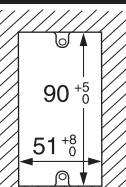

() は石膏ボード用
はさみ金具ご使用の場合。

表面 アースターミナル側 (押締め端子)

■ 適用電線

1.25 mm²~2 mm² (コードおよびIVより線) / φ 1.6 Cu (銅) 単線