

Panasonic コスモシリーズ ワイド21

# WTF 13123WK

埋込接地ダブルコンセント  
(金属枠付)

ホワイト



10コ入

焼損のおそれあり



奥まで  
差し込む

JIS Q 1000に基づき  
JIS C 8303に適合

## 安全上のご注意

### 警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む  
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない  
発熱して火災の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する  
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

### 適用電線

φ1.6 φ2 Cu (銅) 単線専用  
より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

### 結線方法

①  $12 \pm \frac{2}{3}$  mm



 

② 奥まで差し込む



### 壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

ボックス工事

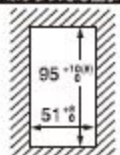

( ) は公差の上下  
はさみ金属に使用の場合