


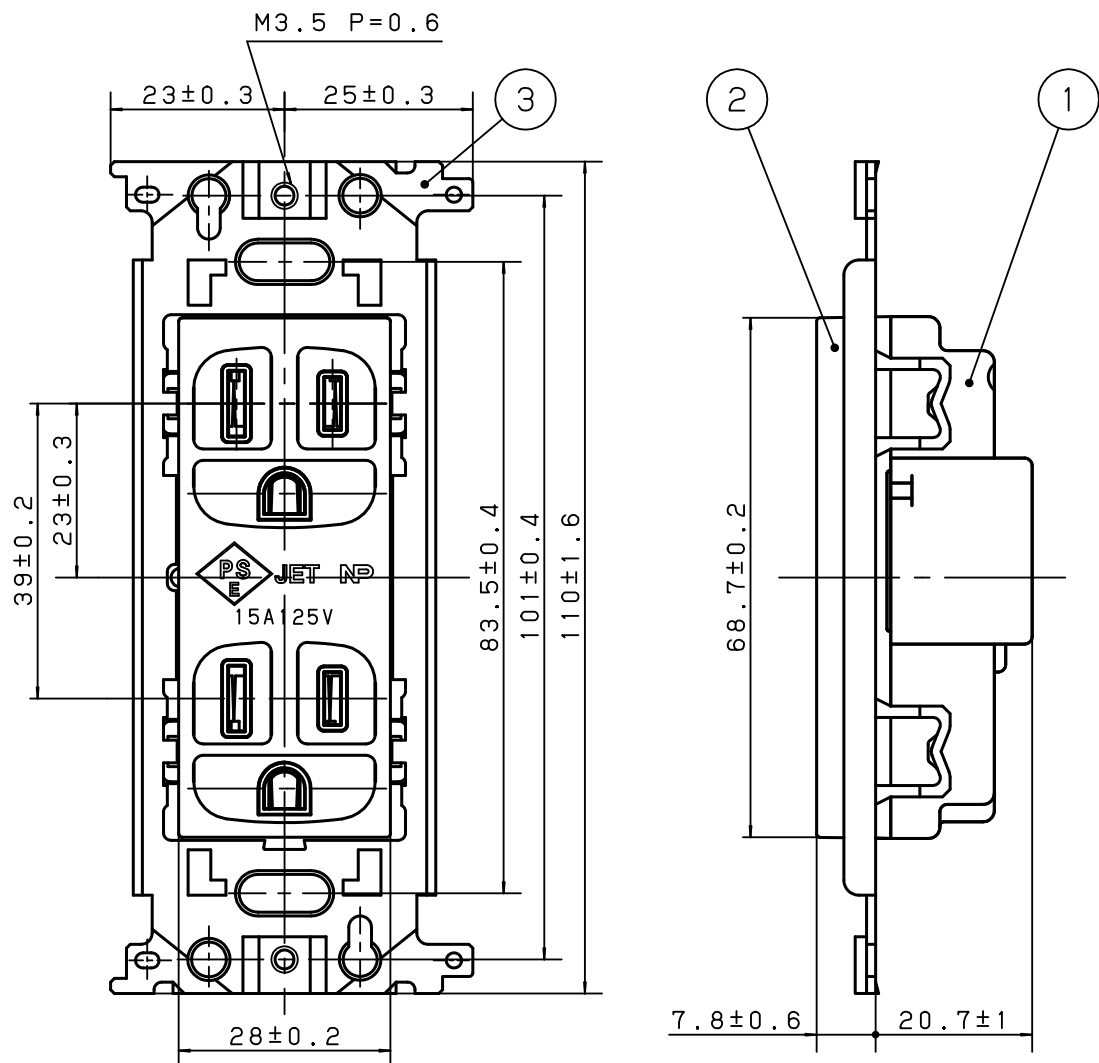

定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	JIS C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600Vビニル絶縁電線（IV），600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線，600Vポリエチレンケーブル Ø1.6mm、Ø2mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図		
3	取 付 枠	亜鉛鋼板 (t1.2)	—	—	品 番	WN1512K	改 6
2	カ バ ー	ユ リ ア	ミナ-初付	—		フルカラー埋込接地ダブルコンセント	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン	—	品 名	パナソニック株式会社	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理			