


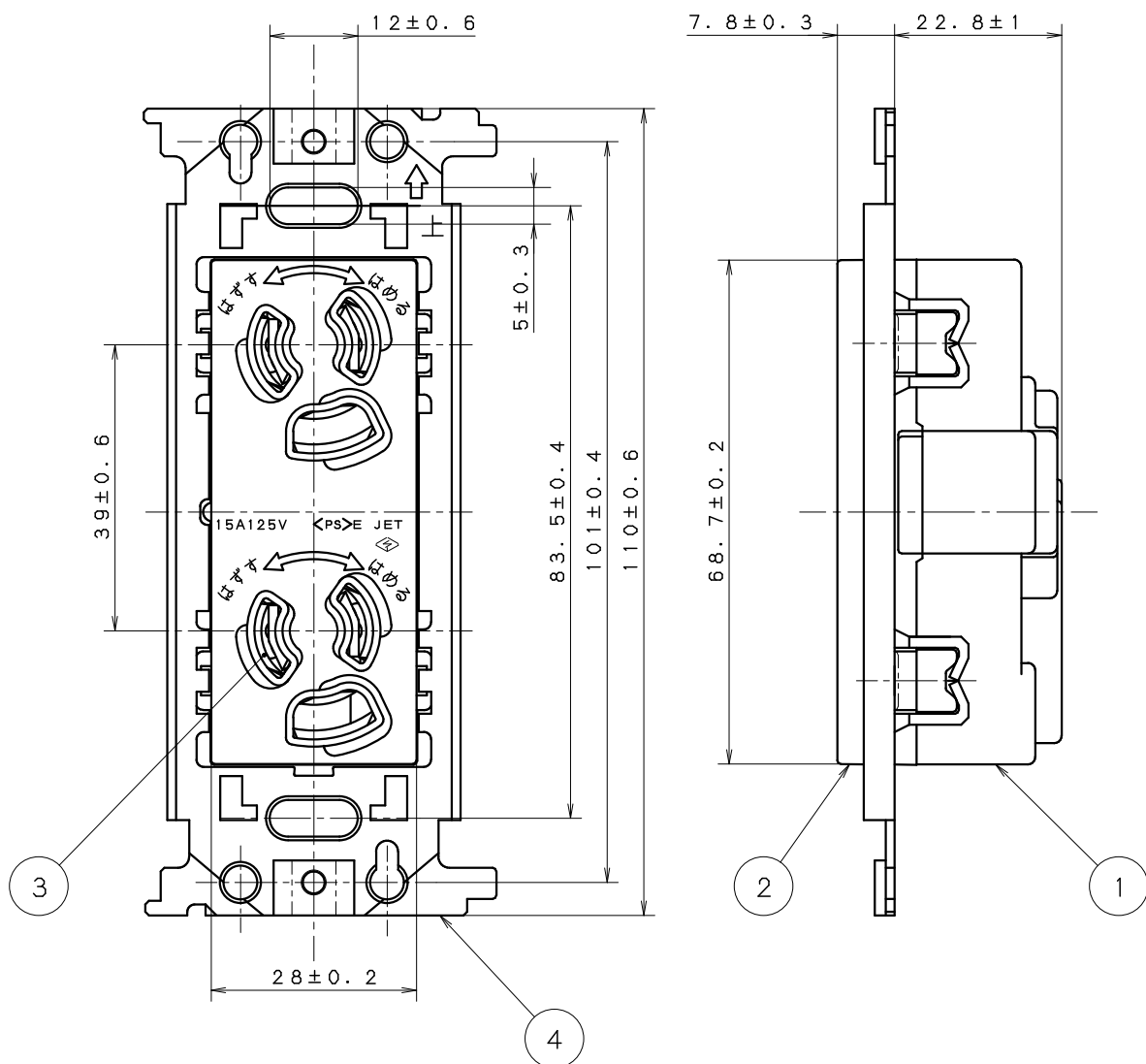

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8 3 0 3 （配線用差込接続器）による。
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm，φ2 mm Cu単線専用

商 品 仕 様 図				
4	取付枠	亜鉛鋼板（t1.2）	品 番 WN1162	改 5
3	刃受ばね	耐熱銅板（t0.8）		
2	カバー	ユリア		
1	ボディ	ユリア		
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				