


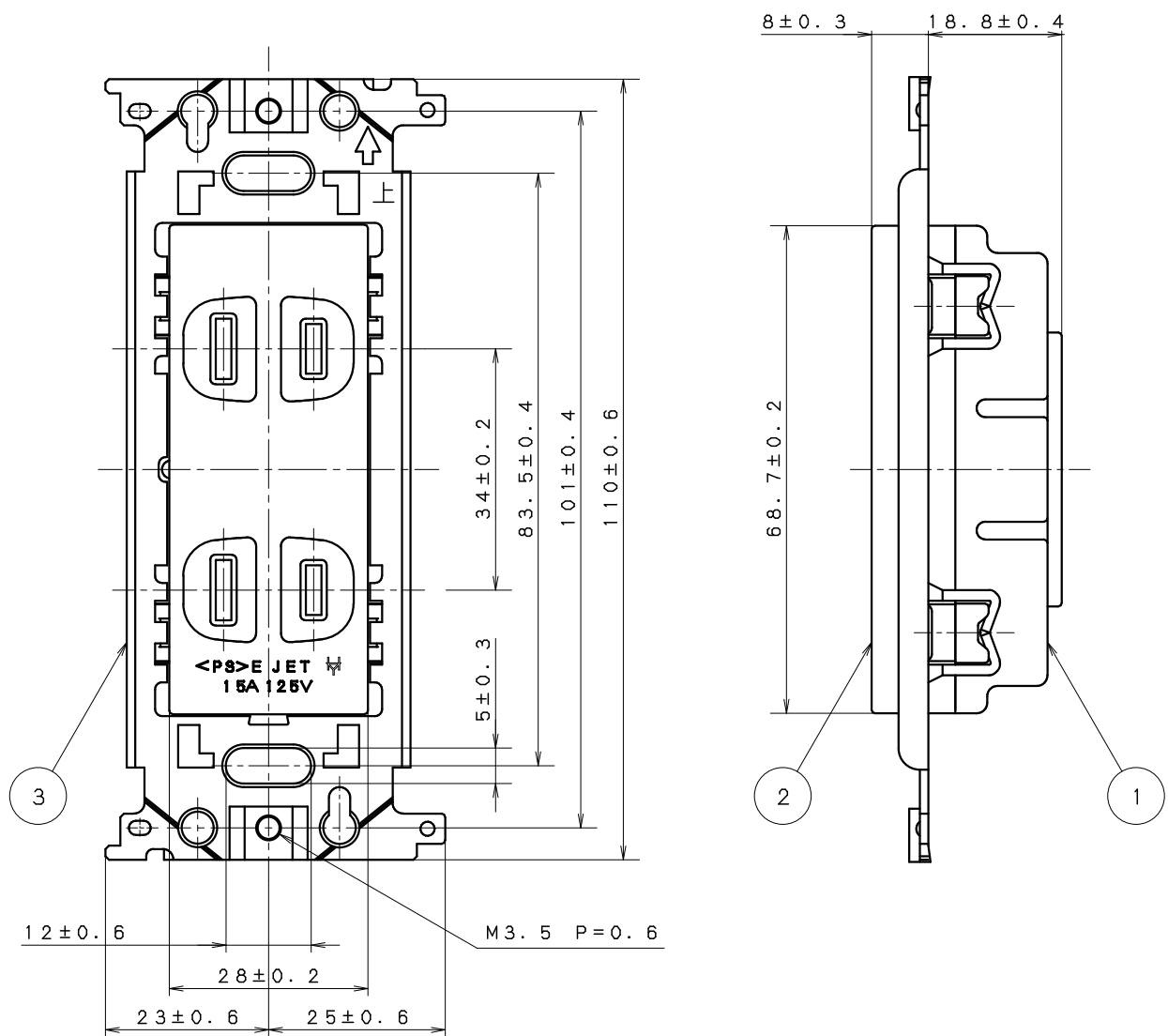

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線，600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm，φ2 mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図			
					品番	WN1352	改	6
3	取 付 枠	亜鉛鋼板（t1.2）	——					
2	カ バ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト		品名	フルカラー埋込扉付ダブルコンセント		
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			