 


591-111-1
591-111-2
591-111-3

Panasonic フルカラー

WN 1352
埋込扉付ダブルコンセント

15 A 125 V



Panasonic フルカラー
WN 1352
埋込扉付ダブルコンセント
5 コス



扉付
2

焼損のおそれあり
奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意




警告
結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損
や火災の原因になります。

■適用電線
φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用
より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

■結線方法
12 ±2 mm
①

② 奥まで差し込む

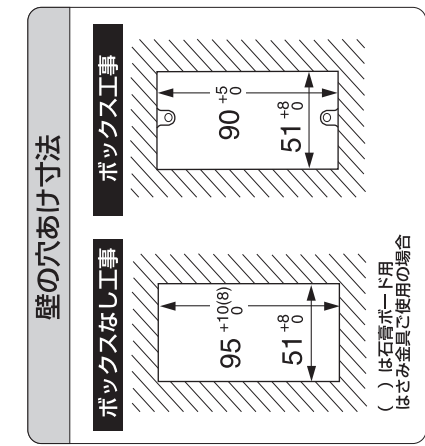

ブラグ差し込み時のご注意

ブラグはまっすぐ差し込んでください。
ブラグを斜めに差し込んだり、いたんだブラグを差し込むと
扉が開きません。無理に押し込まないでください。

Panasonic フルカラー

WN 1352
埋込扉付ダブルコンセント
5 コス
パナソニック株式会社




扉付
2

Panasonic フルカラー

WN 1352
埋込扉付ダブルコンセント

 
15 A 125 V



Panasonic フルカラー

WN 1352
埋込扉付ダブルコンセント
5 コス
パナソニック株式会社

 扉付
2



パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。