

商品仕様書

3. 環境条件

3-1 使用場所

- ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
- ・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。

3-2 使用周囲温度

-10℃ ～ +40℃

4. 施工方法

4-1 電線のつなぎ方


(1) 適用電線

- ・600 Vビニル絶縁電線 (IV) φ 1.6 mm, φ 2 mm Cu(銅) 単線専用
- ・600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ... φ 1.6 mm, φ 2 mm Cu(銅) 単線専用

(注) 適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱したり、接触不良を起こす原因になります。


より線

単線

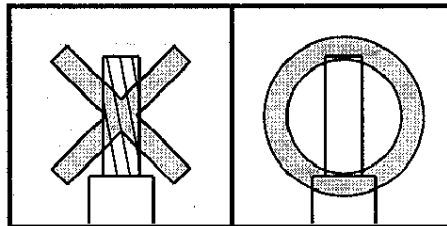


(2) 結線方法


① 器具裏面のストリップゲージに合わせて電線被覆を12 mmむいてください。

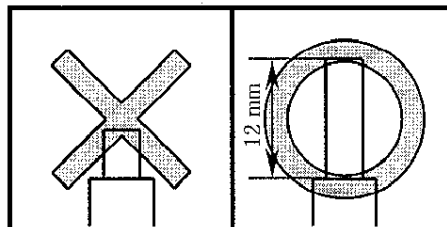

② 器具裏面の電線穴に心線を奥まで1本ずつ確実に差し込んでください。

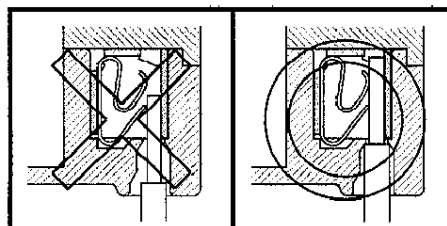


商品仕様書

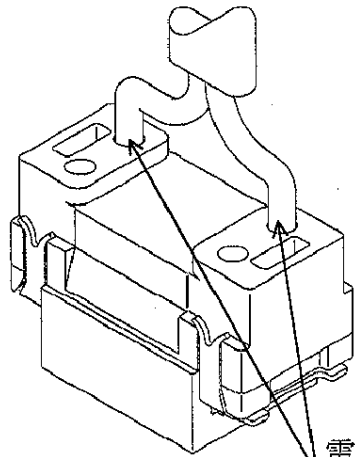

電線は奥まで確実に差し込む

(注 1) 接続した電線を過大な力で引っ張ったり、ねじったりしますと心線に傷をつけますのでご注意ください。


(注 2) 送り配線の場合(片方ずつ確実に差し込んでください)

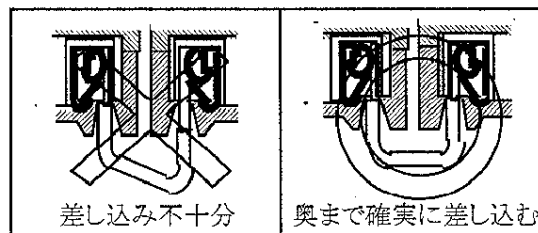

4-2 電線のはずし方

- ① 電線ははずし穴に電工ドライバ(中又は小)を十分にまっすぐ差し込んでください。
(この状態で手を離してもドライバは仮固定されています)
- ② 電線を引き抜き、ドライバを抜いてください。

(注) 電線をはずす際、ドライバを強くこじたり、回転させたりすると、器具が欠ける恐れがありますのでご注意ください。

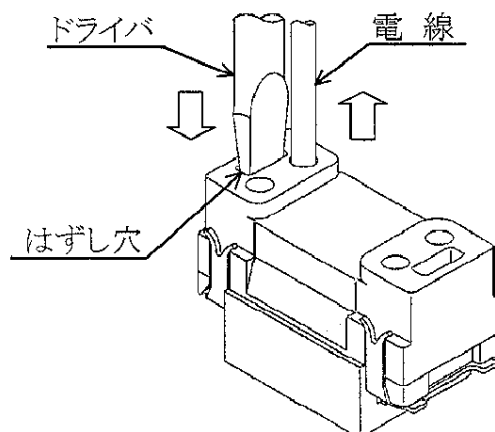

品番 WN5002010

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

品名 フルカラー埋込スイッチC(3路)(10コ入)

フルカラー埋込スイッチC(3路)(フル端子)

フルカラー埋込スイッチC(3路)(グレー)

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

商品仕様書


4-3 ボックス取付工事の場合

(1) ボックス工事の場合

- ・スイッチボックスは JIS C 8340 (電線管用 金属製ボックス及びボックスカバー)又は、JIS C 8435 (合成樹脂製ボックス及びボックスカバー)適合品をご使用ください。
- ・壁面の加工穴は、取付枠の垂下部が入るようにあけてください。
(絶縁ワンタッチ取付枠を使用の場合)

(2) ボックスなし工事取付の場合

- ・パネル壁や石膏ボードに取り付ける場合は、壁の板厚に合わせてはさみ金具 (WN3990など)をご使用ください。
- ・壁の穴あけ寸法は、下記によってください。

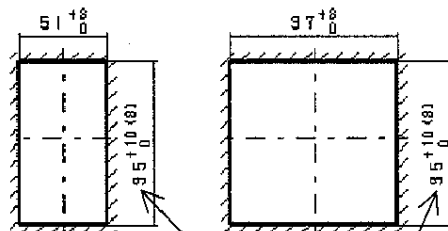

(注1) 加工穴が小さいと、穴の四隅に取付枠の垂下部が当たりますのでご注意ください。
(絶縁ワンタッチ取付枠を使用の場合)

(注2) () 内寸法は、石膏ボード用はさみ金具を使用の場合

ボックス工事の場合は取付枠の沈み込み防止のため

$90+5/0$ にしてください。

品番 WN5002010

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

品名 フルカラー埋込スイッチC(3路)(10コ入)

フルカラー埋込スイッチC(3路)(フル端子)

フルカラー埋込スイッチC(3路)(グレー)

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

商品仕様書

4-4 使用上の注意事項

- (1) 器具には指定された電線以外は使用しないでください。
誤って使用しますと、発熱したり接触不良を起す原因になります。
- (2) より線を半田仕上げしたままで結線しますと、発熱の原因となりますので絶対にしないでください。
- (3) 電線を差し込む場合は、「ぐっと」奥まで1本ずつ確実に差し込んでください。
- (4) 使用条件により より線 を使用する場合には、下記のものをご使用下さい。

品番	品名	適用断面積
WV2500	絶縁被覆付棒型圧着端子 (フル端子用1.25 mm ² ～2 mm ²)	1.04 mm ² ～2.63 mm ²
WV2501	絶縁被覆付棒型圧着端子 (フル端子用2 mm ² ～3.5 mm ²)	2 mm ² ～3.5 mm ²

5. 安全確保のための施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

- (1) 適合負荷容量を超えて使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火等を起す原因になります。
- (2) 適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起す原因になります。
- (3) より線を半田仕上げしたままでは、絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起す原因になります。
- (4) 電線を差し込む場合は、1本ずつ確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱・発火等の原因になります。
- (5) 過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では使用しないでください。故障の原因になります。

生産終了品

この商品は生産終了につき
製造することができません

品

品

名

フルカラー埋込スイッチC(3路)(10コ入)

フルカラー埋込スイッチC(3路)(フル端子)

フルカラー埋込スイッチC(3路)(グレー)

生産終了品

この商品は生産終了につき
製造することができません

商品仕様書

6. 品質保証について

6-1 保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

・仕様書、本体表示等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

生産終了品

この商品は生産終了につき
製造することができません

WN5002010

WN5002

WN5002H

品

名

フルカラー埋込スイッチC(3路)(10コ入)

フルカラー埋込スイッチC(3路)(フル端子)

フルカラー埋込スイッチC(3路)(グレー)

生産終了品

この商品は生産終了につき
製造することができません