


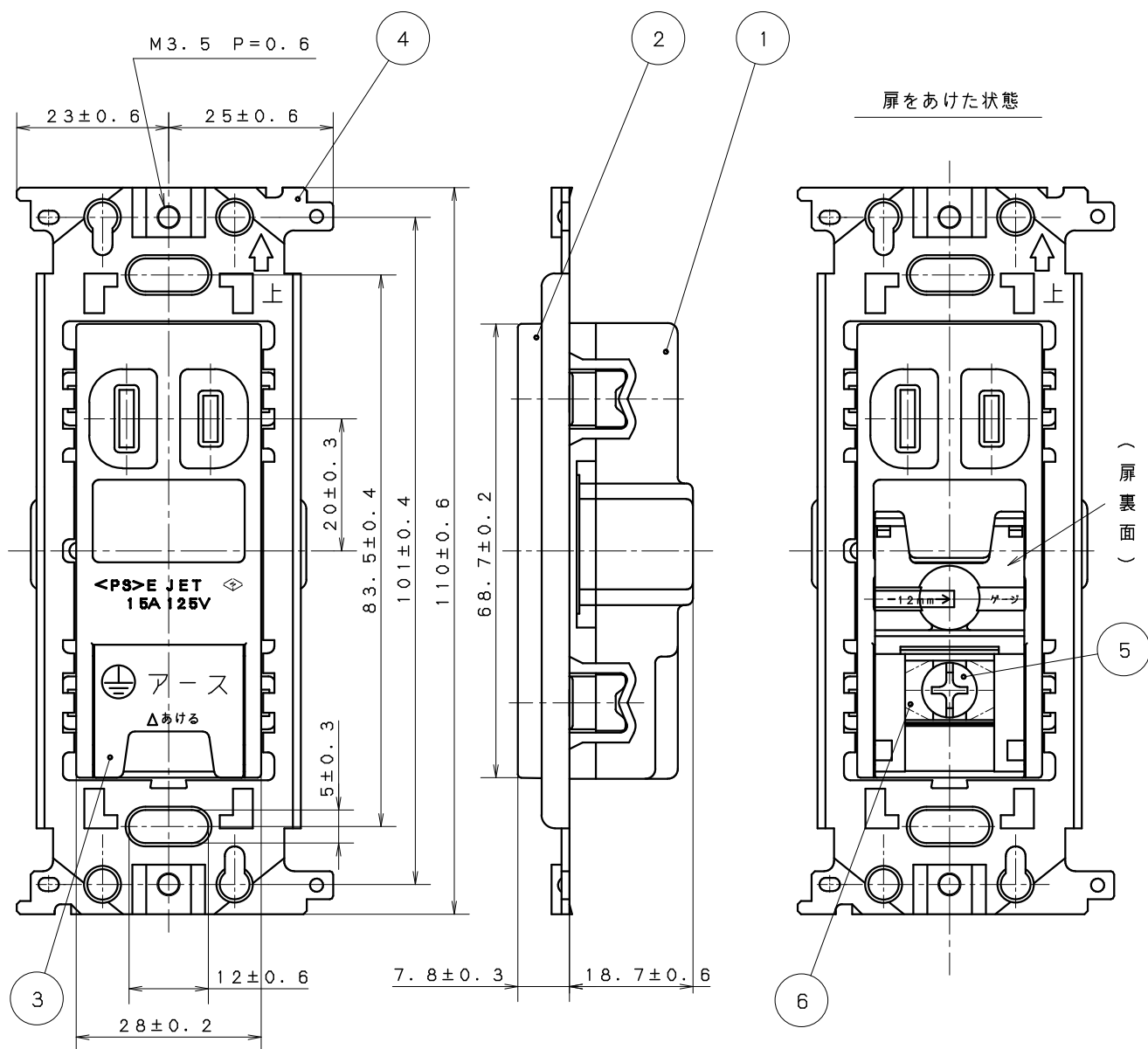

定 格	1 5 A 1 2 5 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8 3 0 3（配線用差込接続器）に適合
適用電線	電源・接地端子配線 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V），6 0 0 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（V V F） 6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、6 0 0 Vポリエチレンケーブル φ 1 . 6 m m，φ 2 m m C u単線専用
アースターミナル接続	φ 1 . 6 m m C u単線 1 . 2 5 m m ² ～2 m m ² （I Vより線及びコード）

6	座 金	黄銅板（t1.4）	——	
5	端子ねじ	黄銅線（φ4）	——	
4	取付枠	亜鉛鋼板（t1.2）	——	
3	扉	ポリプロピレン	ミルク・ホワイト	
2	カバ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図			
品番	WN1031	改	9
品名	フルカラー埋込アースターミナル付コンセント（フラット型）		
パナソニック株式会社			