


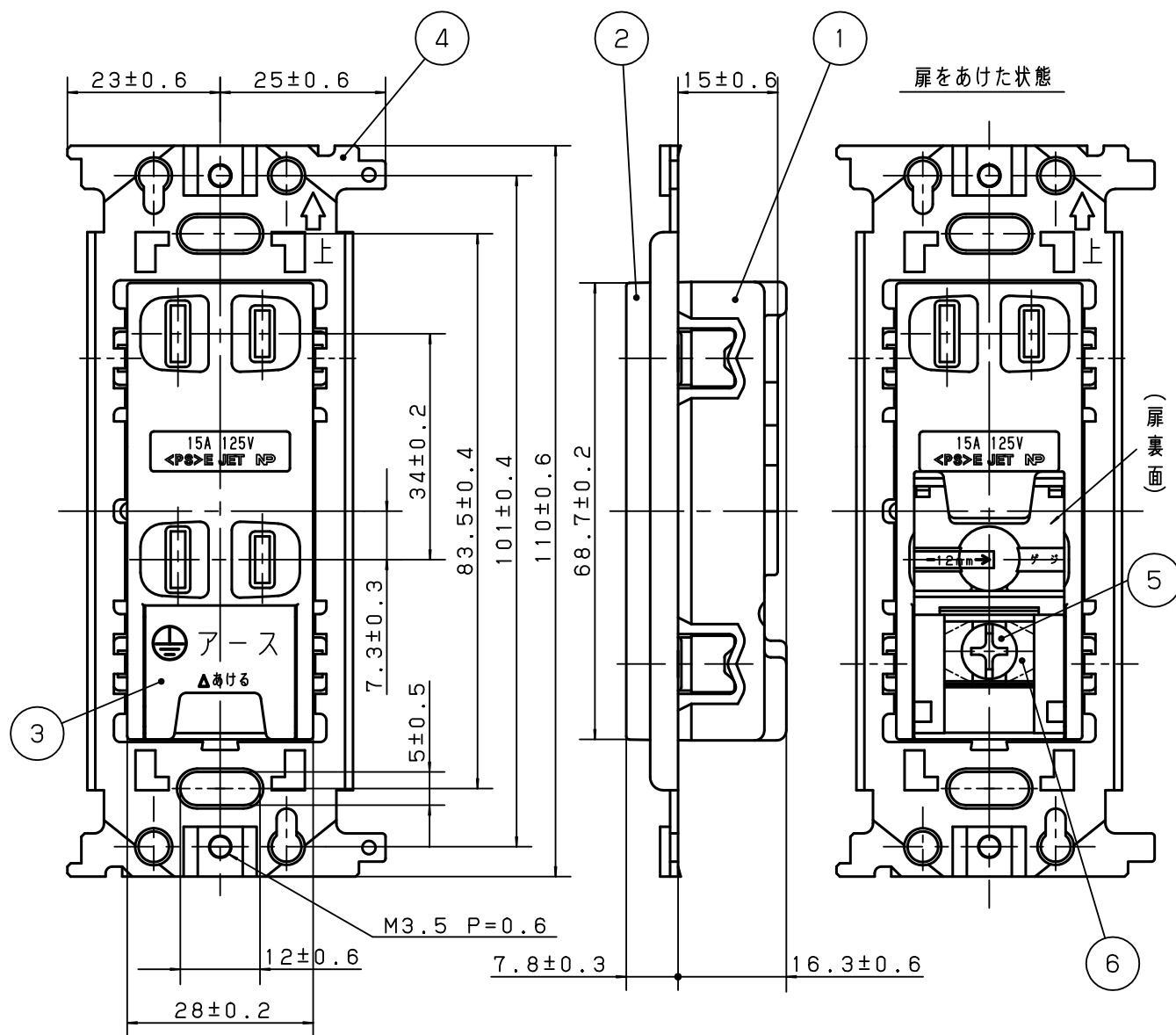

定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C 8303 (配線用差込接続器) に適合
適用電線	電源, 600Vビニル絶縁電線 (IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)
接地端子配線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル Ø1.6mm, Ø2mm Cu単線専用
アースターミナル接続	Ø1.6mm Cu単線, 1.25mm ² ~2mm ² (IVより線及びコード) 単線とより線を同時に使用しないでください

6	座金	黄銅板 (t1.4)			商 品 仕 様 図			
5	端 子 ね じ	黄銅線 (Ø4)			品番	WN1532K	改	4
4	取 付 枠	亜鉛銅板 (t1.2)						
3	扉	ポリプロピレン	ミルク・ホワイト		品名	フルカラー埋込アースターミナル付 ダブルコンセント (フラット型)		
2	カバ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト					
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理				