


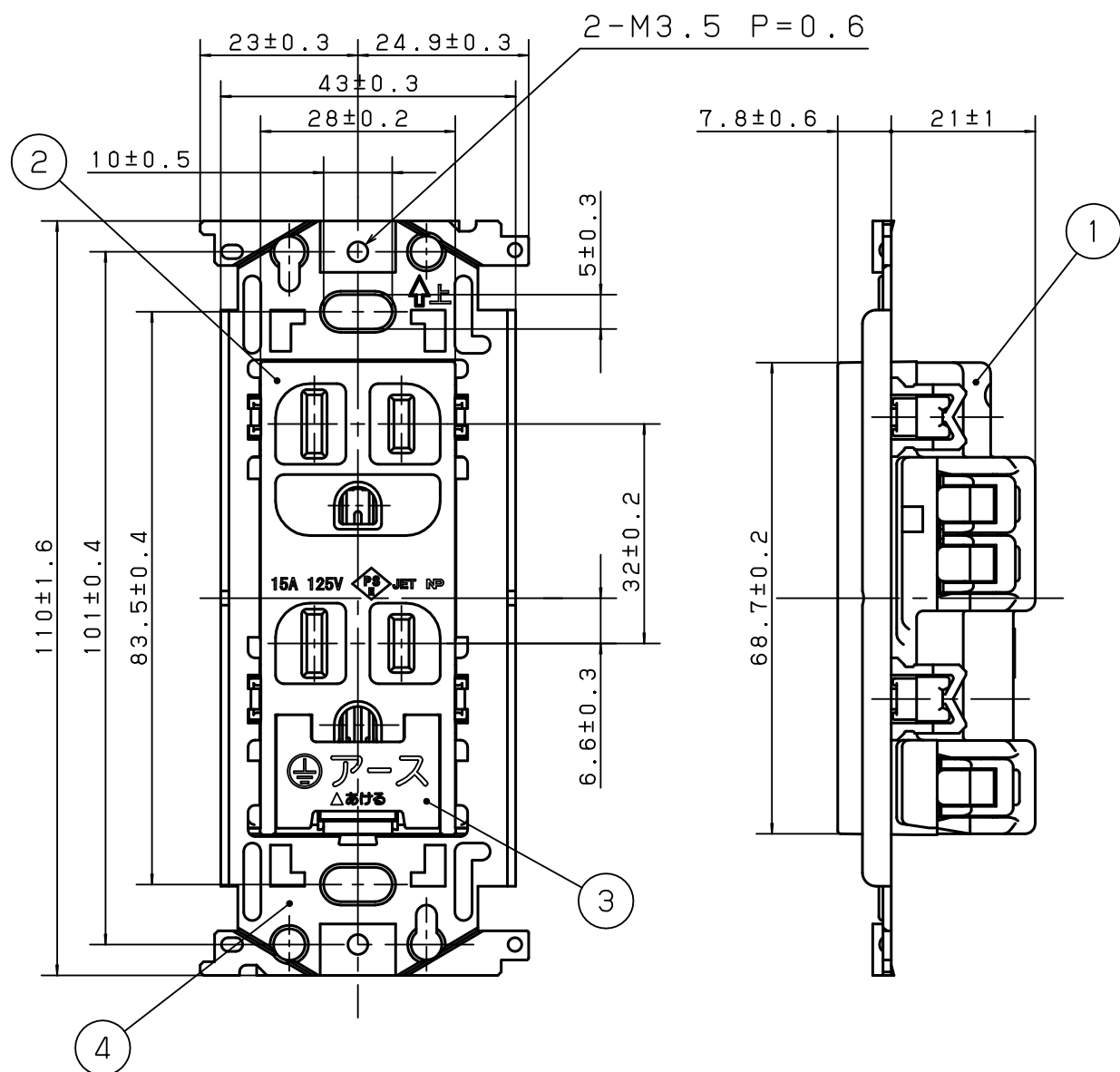

定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	JIS C8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	電源、 接地端子配線
	600Vビニル絶縁電線（IV）、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Ø1.6mm、Ø2mm Cu単線専用
	アースターミナル 接続
	1.25mm ² ～2mm ² （コード及びIVより線）、 Ø1.6mm Cu単線単線とより線を同時に使用しないで下さい。

					商 品 仕 様 図			
4	取 付 枠	亜鉛鋼板 (t1.2)			品 番	WN1152K		改
3	扉	ポリプロピレン	ミルク・ホワイト					
2	カ バ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト		品 名	フルカラー		
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン			埋込扉付アースターミナル付 接地ダブルコンセント		
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			