


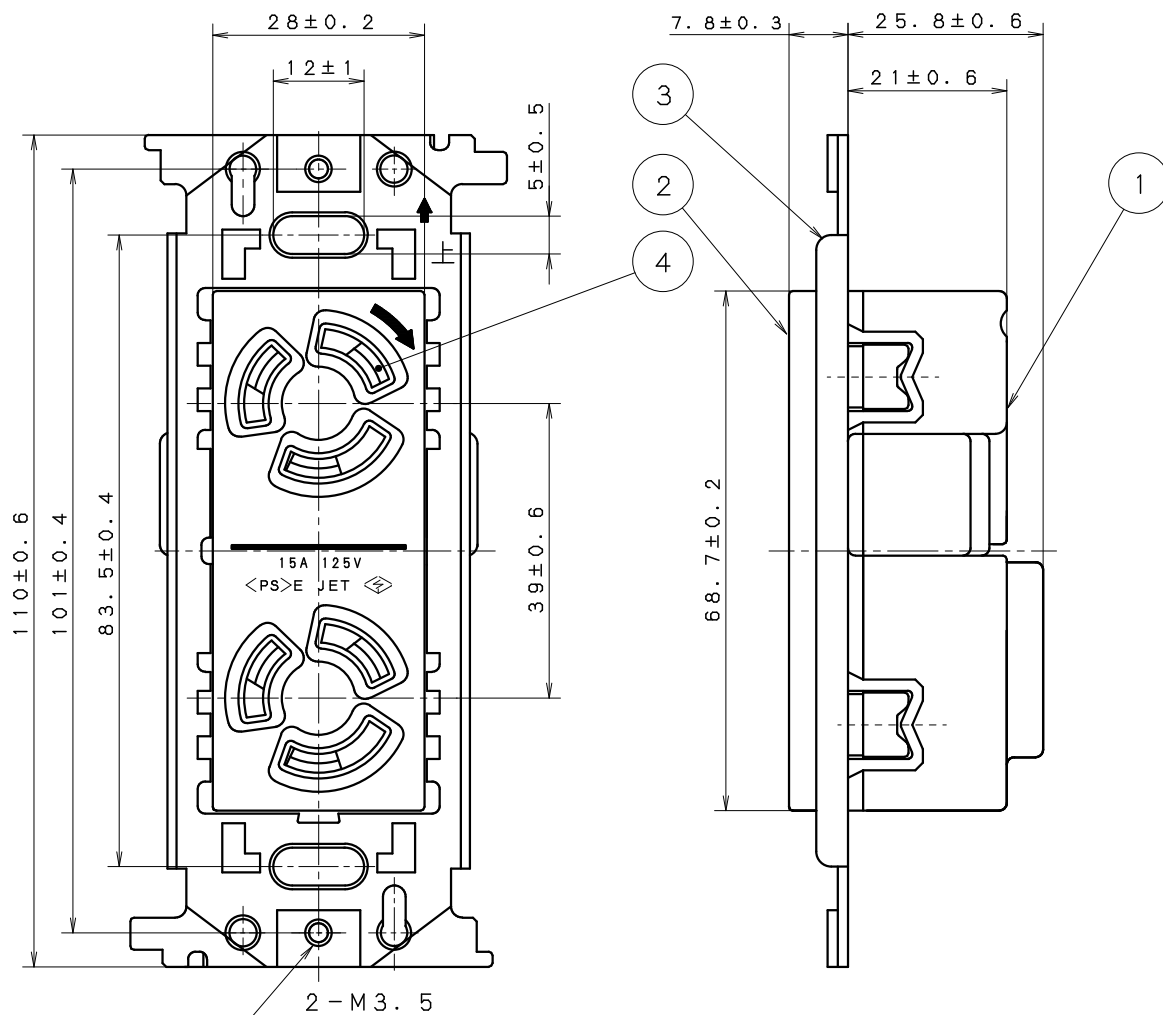

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
適 合 規 格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適 用 電 線	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線，600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm、φ2 mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図			
4	刃 受 ば ね	黄銅（t0.8）			品番	WF2312W	改	5
3	取 付 枠	亜鉛鋼板（t1.2）						
2	カ ハ ー	ユ リ ア	ミキ-和付		品名	接地2P15A引掛埋込タプルコンセント （フルカラー型）（ミルキーホワイト）		
1	ホ テ ィ	ユ リ ア	ク リ ー ン					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			