
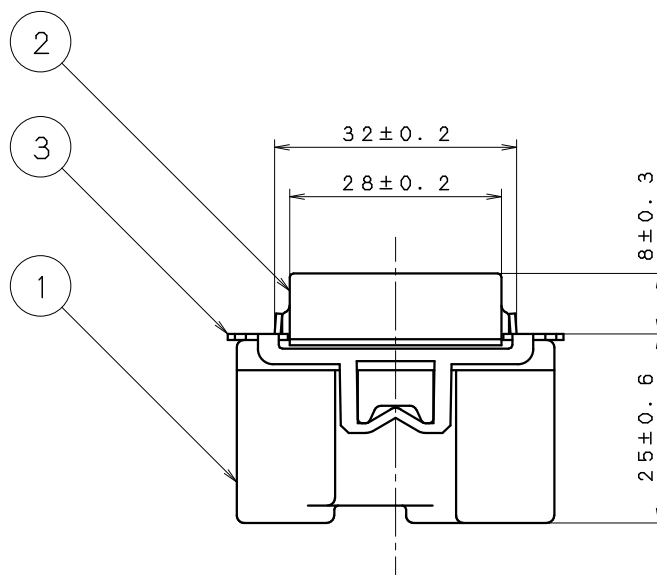


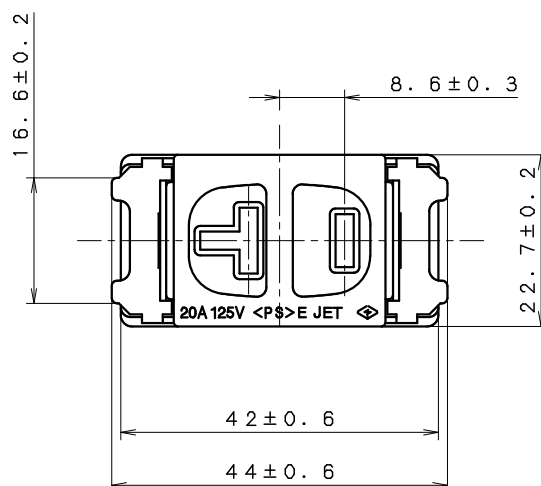

定 格	20 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
適 合 規 格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適 用 電 線	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線，600 Vポリエチレンケーブル φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図		
3	組 立 枠	亜鉛鋼板（t0.8）			品 番	WN1821	改 8
2	カ バ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト			フルカラー15A・20A兼用埋込コンセント（125V）	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン		品 名	パナソニック株式会社	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理			