
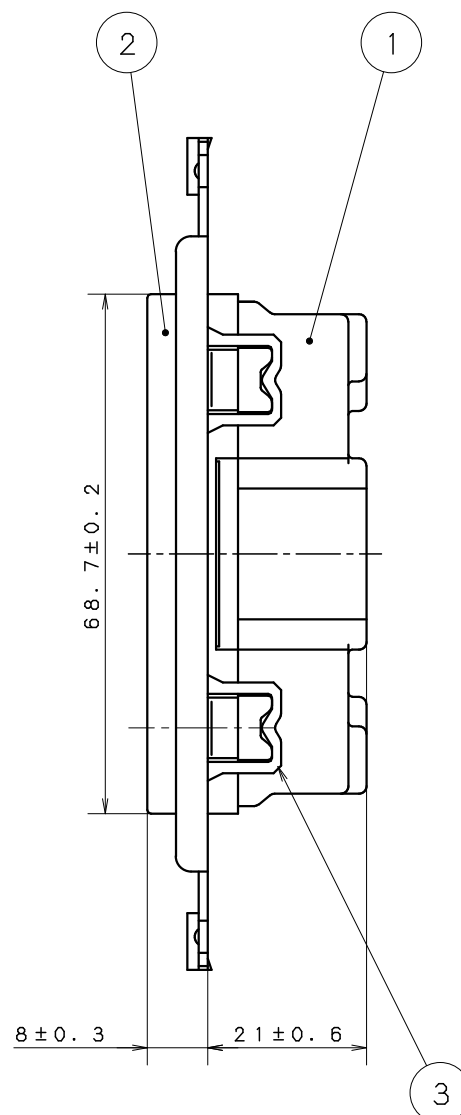


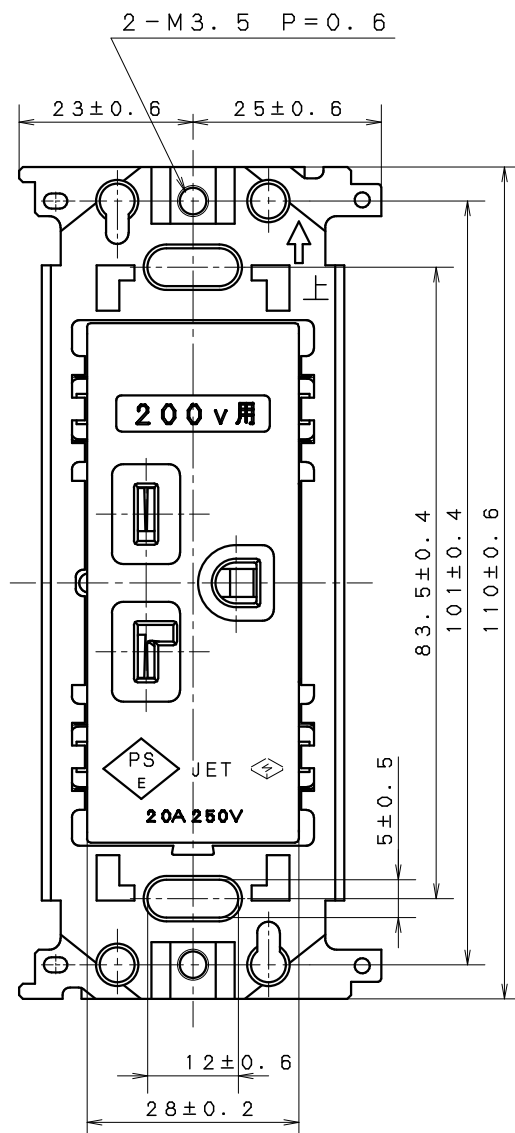

定 格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁シースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル
	電源線・・・φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用 アース線・・・φ1.6 mm，φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図				
					品番	WN1922		改	8
3	取 付 枠	亜鉛鋼板（t1.2）	——						
2	カ バ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト		品名	フルカラー			
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン			15A・20A兼用埋込接地コンセント（250V）			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社				