


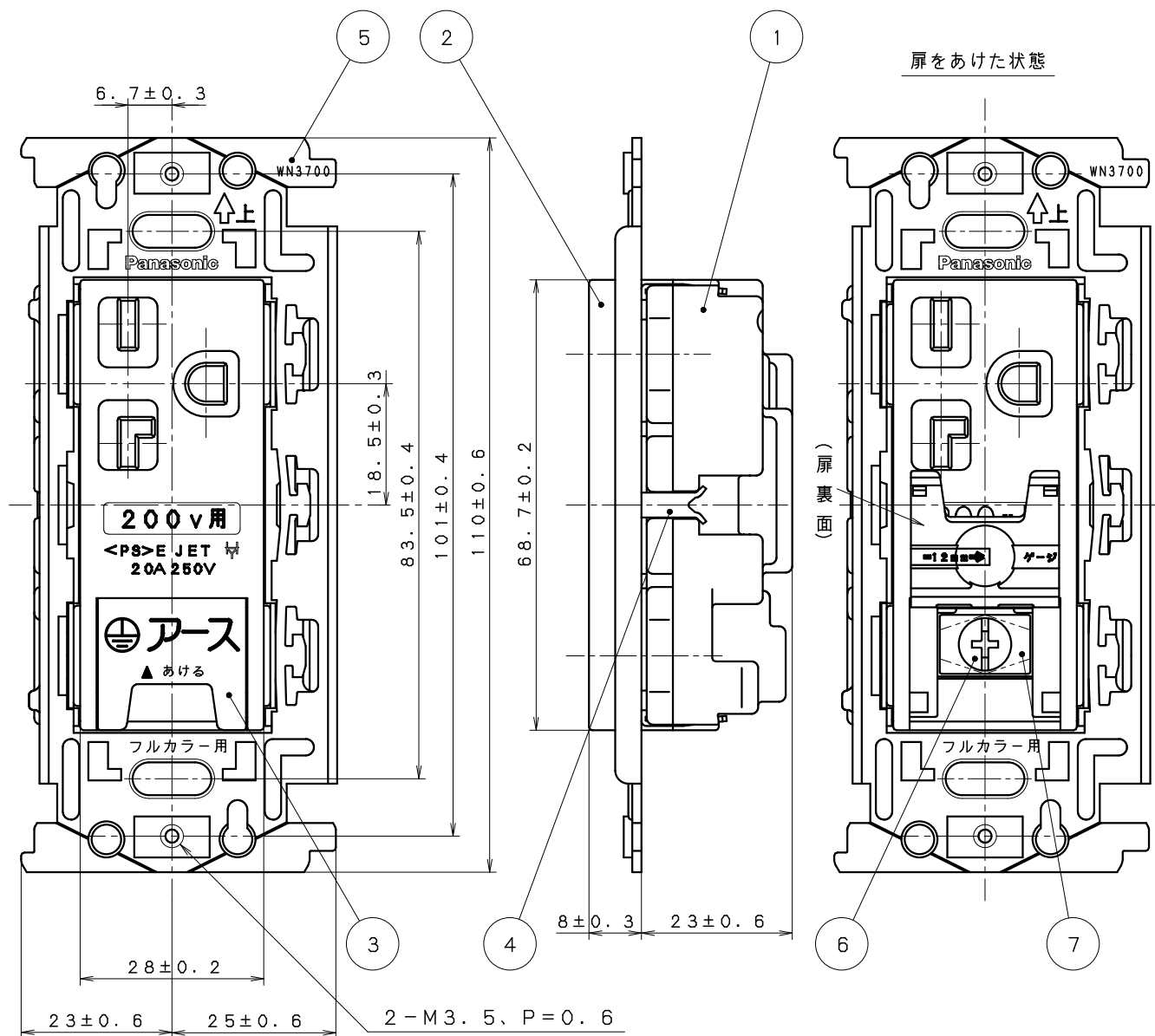

定 格		20 A 250 V
適合法規		電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格		J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	電 源・ 接地端子配線	600 Vビニル絶縁電線（IV）、600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル 電源線・・・φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用 アース線・・・φ1.6 mm，φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用
	配線 アースターミナル	φ1.6 mm Cu単線 1.25 mm ² ～2 mm ² （IVより線及びコード） 単線とより線を同時に使用しないでください

7	座 金	黄 銅	—	
6	端子ねじ	黄銅線（φ4）	—	
5	取 付 枠	亜鉛鋼板（t1.4）	—	
4	組 立 枠	耐食性耐熱鋼板（t0.8）	—	
3	扉	ポリプロピレン	ミルク・ホワイト	
2	カ バ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図			
品番	WN1932	改	2
品名	フルカラー15A・20A兼用埋込アースターミナル付 接地コンセント（フラット型）（250V）		
パナソニック株式会社			