

88X611X622
F 250V 1A

Panasonic フルカラー

WN 1932

15A・20A兼用埋込アースターミナル付
接地コンセント (フラット型) **250 V**

20 A 250 V



焼損のおそれあり
奥まで
差し込む

安全上のご注意





警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災
の原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しない
異なる電線を同時に接続すると、使用中に電線が抜ける
おそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子 (裏面) に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された
負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

裏面 端子側 (フル端子)


- 適用電線
電 源 線 ……φ2 φ2.6 Cu (銅) 単線専用
アース線 ……φ1.6 φ2 φ2.6 Cu (銅) 単線専用
より線にはWV2501、WV2503 棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法

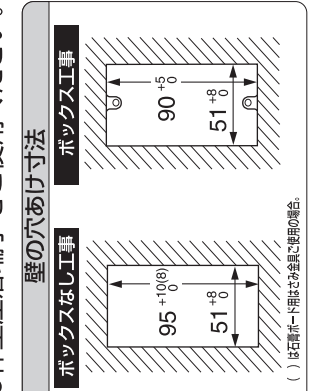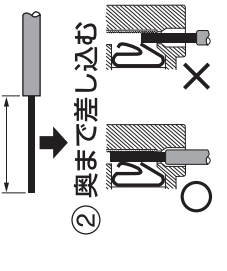

表面 アースターミナル側 (押締め端子)

- 適用電線
1.25 mm²~2 mm² (コードおよびVより線) / φ 1.6 Cu (銅) 単線

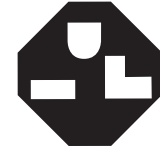

Panasonic フルカラー

WN 1932

15A・20A兼用埋込アースターミナル付
接地コンセント (フラット型) **250 V**
5 コス

パナソニック株式会社

ITF



24902710561621

Panasonic フルカラー

WN 1932

15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント
(フラット型) **250 V**

20 A 250 V



Panasonic フルカラー

WN 1932

15A・20A兼用埋込アースターミナル付
接地コンセント (フラット型) **250 V**
5 コス

パナソニック株式会社



1091-8

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。