


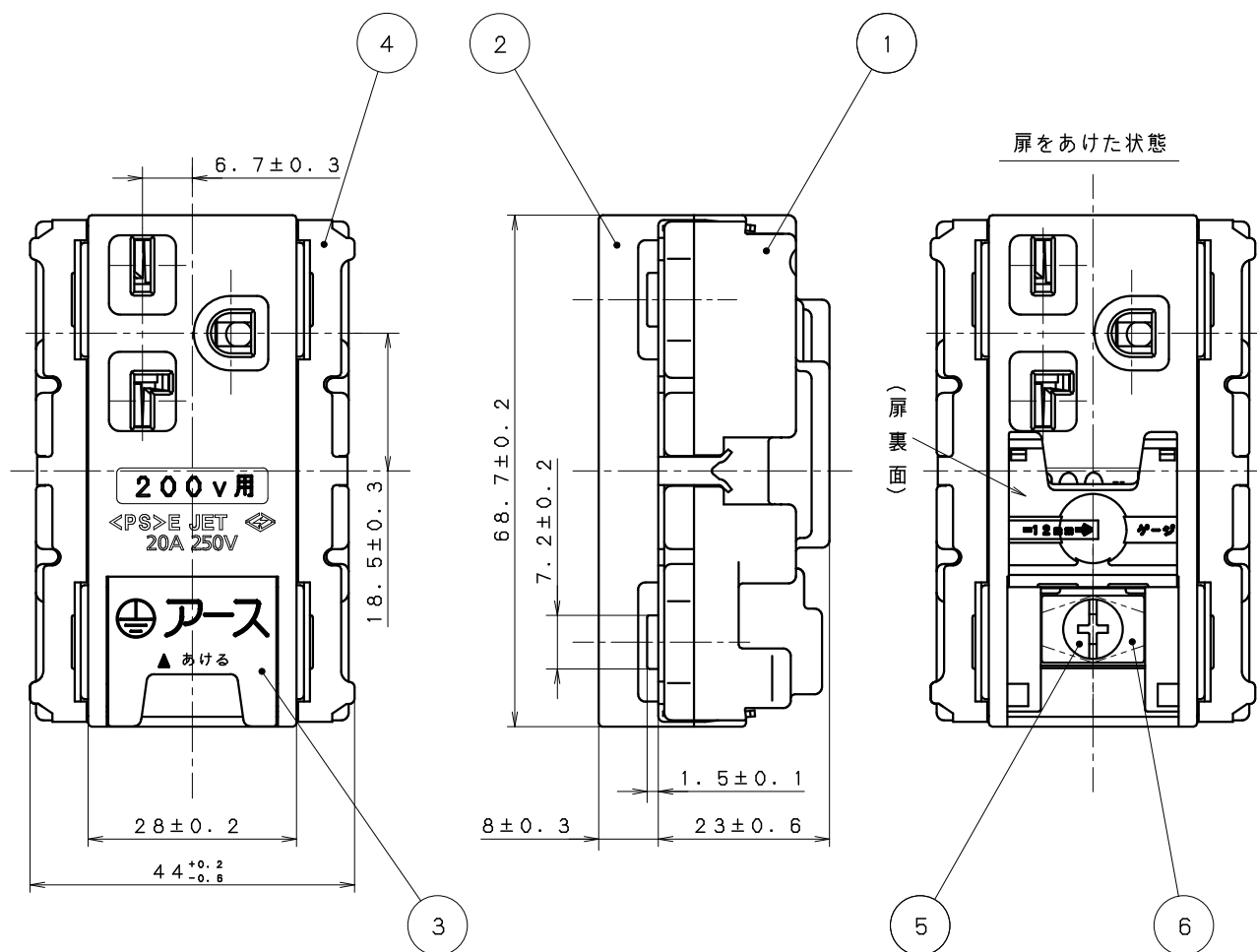

定 格		20 A 250 V
適合法規		電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格		J I S C 8303（配線用差込接続器）による。
適用電線	電 源 ・ 接地端子配線	600 Vビニル絶縁電線（IV）、600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル 電源線・・・φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用 アース線・・・φ1.6 mm，φ2 mm，φ2.6 mm Cu単線専用
	アースターミナル 配線	1.25 mm ² ～2 mm ² （IVより線及びコード）、φ1.6 Cu単線 単線とより線を同時に使用しないでください

6	座 金	黄 銅		
5	端子ねじ	黄銅線（φ4）		
4	組立枠	耐食性耐熱銅板（t0.8）		
3	扉	ポリプロピレン	ミルク・ホワイト	
2	カバ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図			
品番	WN19323	改	8
品名	フルカラー15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント (フラット型) (ワンタッチプレート・取付枠用) (250V)		
パナソニック株式会社			