
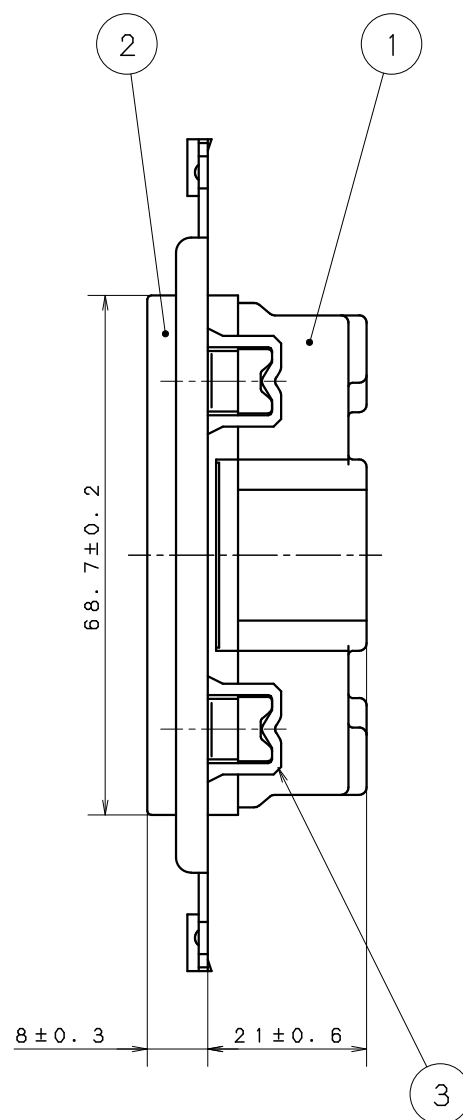


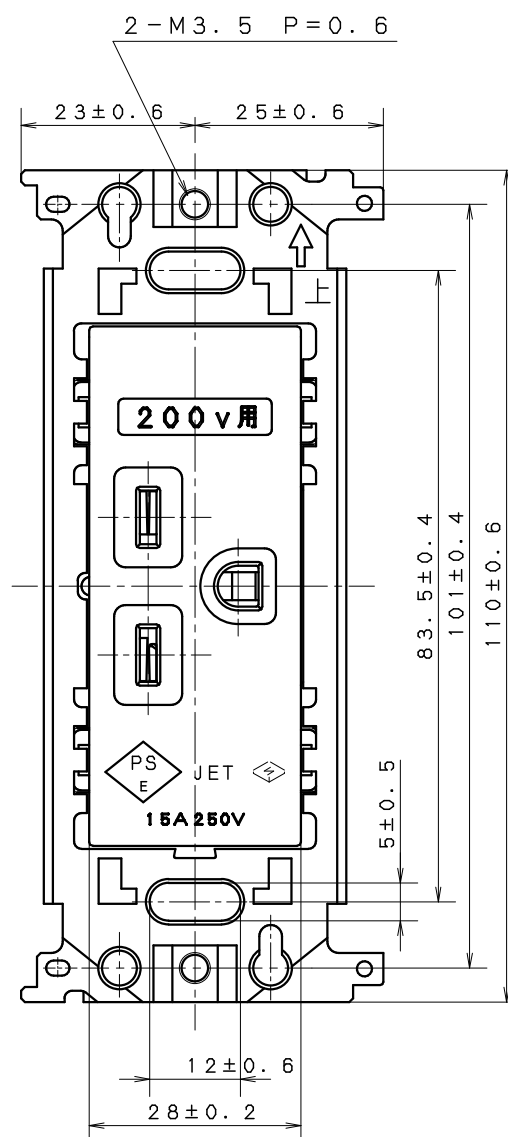

定 格	15 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（IV），600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線，600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm，φ2 mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図			
3	取 付 枠	亜鉛鋼板（t1.2）			品 番 品 名	WN1112K	改	7
2	カ バ ー	ユ リ ア	ミルク ホワイト			フルカラー		
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン			15A埋込アース付コンセント（250V）		
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			