


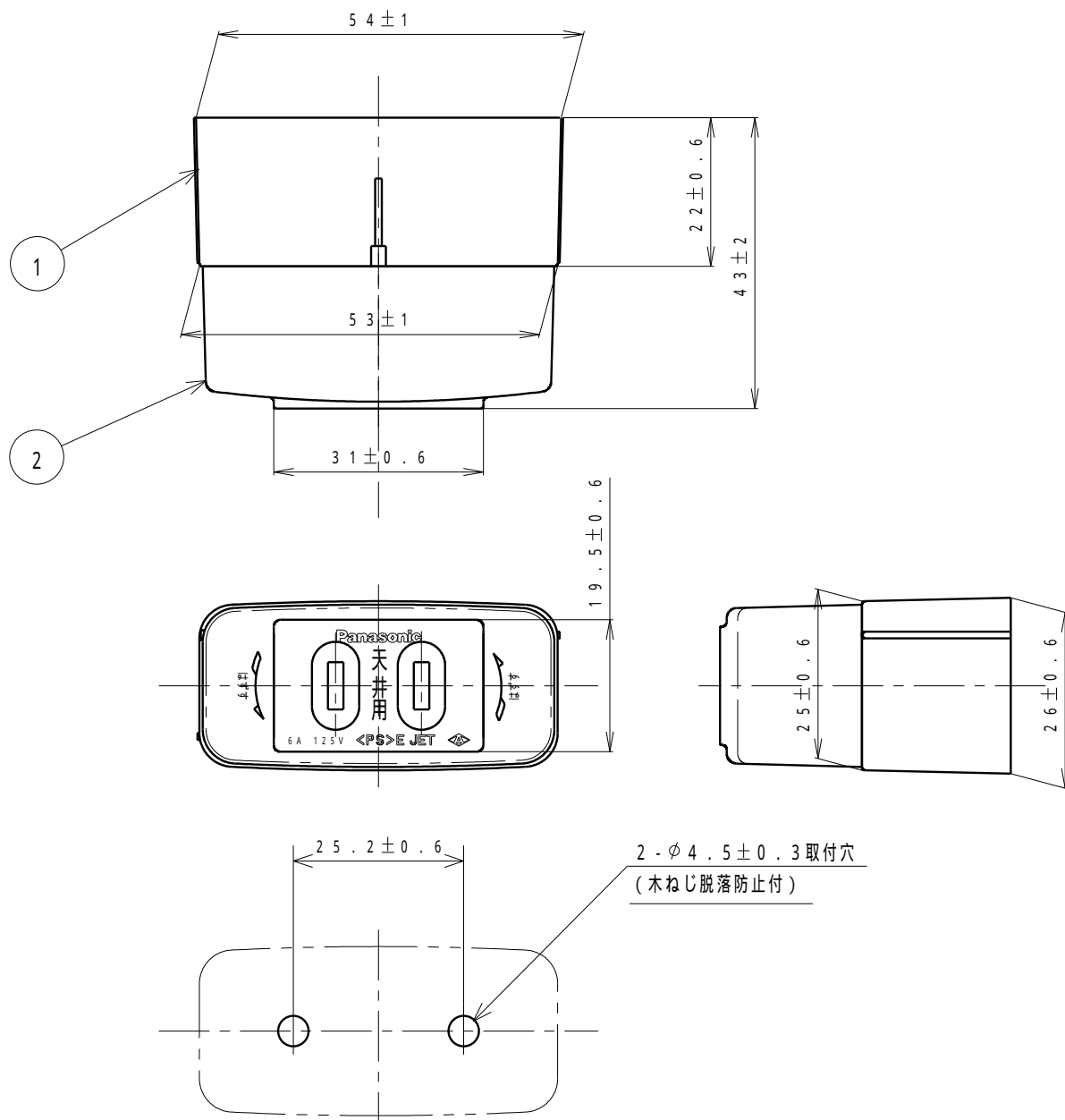

正面から見た取付寸法

	① 角型引掛シーリング (ボディ)	② 引掛シーリング用角型コンセントアダプタ
定 格	6 A 125 V	6 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)	電気用品安全法 (特定電気用品)
適 用 電 線	600 V ビニル絶縁電線 (I V) 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (V V F) 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600 V ポリエチレンケーブル φ1.6, φ2 Cu (銅) 単線専用	
端 子 方 式	ねじなし端子式 (電線差し込み式)	
静 荷 重	使用状態での引張荷重	250 N 1 時間
取 付 寸 法	木ねじ取付 (取付寸法 25.2 ± 0.6)	
住 宅 ・ 都 市 整 備 公 園 適 合 品	標準仕様 (E F - 111) W G 1200 + W G 9002 (角型引掛シーリングハンガ)	

					商 品 仕 様 図				
					品番	WG 1 2 0 0		改	1 0
2	引掛シーリング用 角型コンセントアダプタ		ラクダ	WG 4 4 8 0	品名	フルシリーズ			
1	フルシリーズ 角型引掛シーリング (ボディ)		ラクダ	WG 1 0 0 0	天井用角型引掛シーリングコンセント				
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社				