


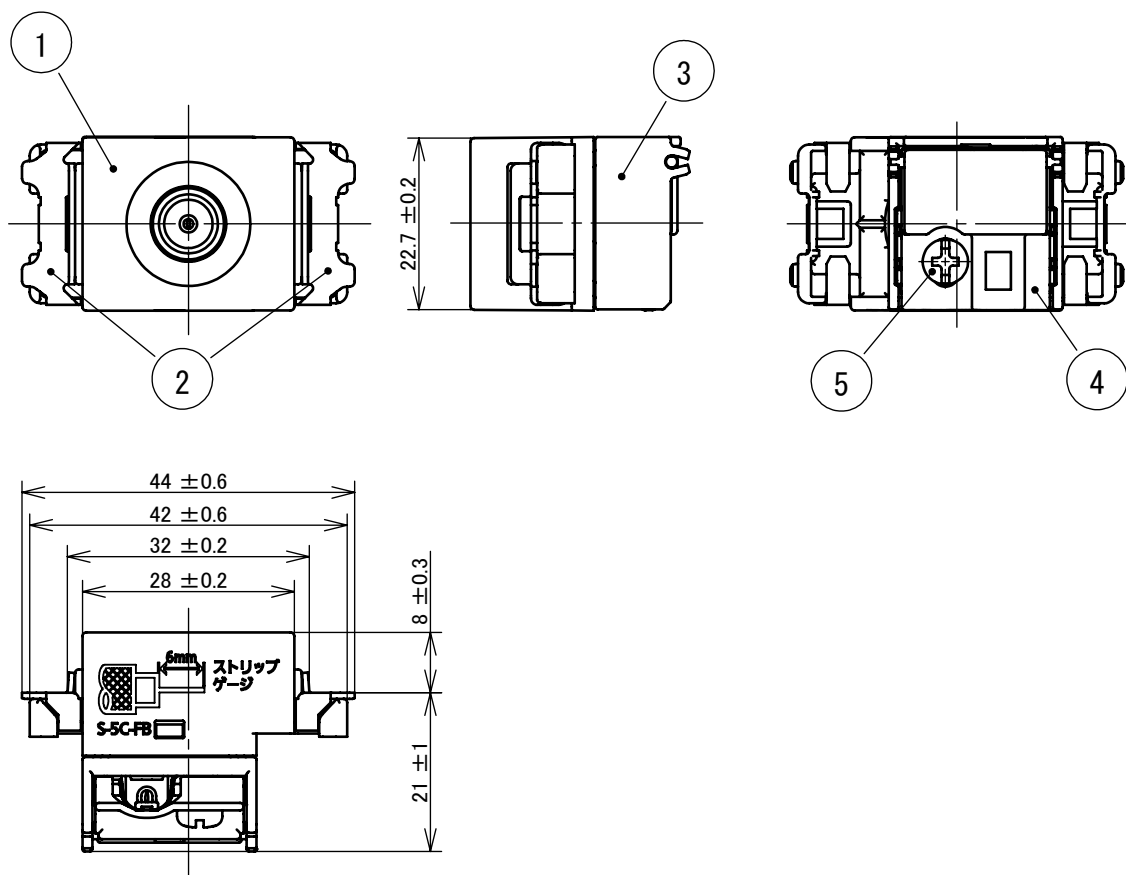

適用コネクタ	J E I T A (R C - 5 2 2 1 A) 適合 高周波同軸 C 1 3 型コネクタ
	J E I T A (R C - 5 2 2 3 B) 適合 高周波同軸 C 1 5 型コネクタ
適用ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス 75 Ω 型 : S - 5 C - F B
配線本数	1 本 (入力)
電流通過端子	入力 (I N) - T V 接続口 (アウトレット)

5	端子ねじ	鋼線(φ3.5)	—	亜鉛めっき クロメート処理(三価)	商 品 仕 様 図			
4	押え金具	亜鉛ダイカスト	—	ニッケルめっき				
3	ボディ	亜鉛ダイカスト	—	ニッケルめっき	品番	WCS3013	改	
2	組立枠	亜鉛鋼板(t0.8)	—		品名	フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形)(10～3224MHz)		
1	カバー	ABS樹脂	ミルク ホワイト		パナソニック株式会社			
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考				