

Panasonic

内部回路図

(-----は電流通過経路を示す。)

入力端子 75 Ω (IN)

TV接続口 75 Ω (アウトレット)

送り端子 75 Ω (OUT)


電流容量

AC 30 V 1 A以下

DC 15 V 0.8 A以下



同軸ケーブルの加工

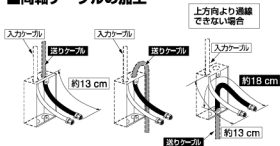

F型接栓(付属)の加工方法

① 段むきする

 
3 mm 10 mm

適用電線
S-5C-FB

心線を傷つけないように加工してください。

② 編組線を折り返してリングを通す

③ コネクタを挿入する



④ リングの根元をかしめ、心線を切断する

1 mm~2 mm

 


ご注意

心線が長すぎる場合は、短絡や端子内部が破損する恐れがあります。



接続方法



ボックスへの収納方法



ご注意

- 入力側の心線と編組線を短絡させないでください。内部部品の破損や故障の原因となります。