


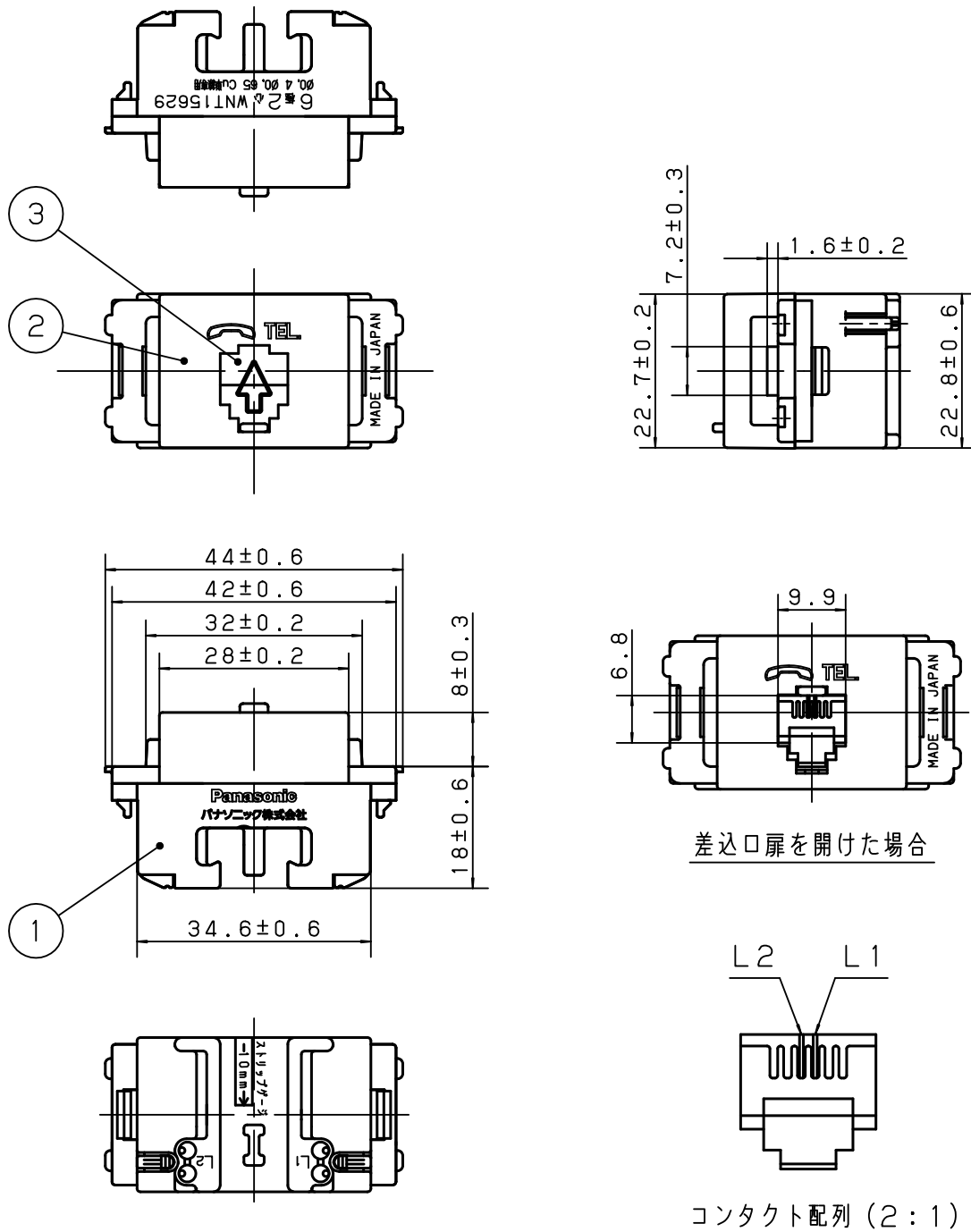

適合モジュラプラグ	TIA-1096-A (JIS規格PART68) に規定される形状のモジュラプラグ (6極2心)
適用電線	2対カッド形PVC屋内線 2心並列PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル 1対電子ボタン電話用ケーブル
	【推奨電線径φ0.5mm~φ0.65mm】Cu (銅) 単線専用φ0.4mm~φ0.65mm

					商 品 仕 様 図			
					品番	WNT15629	改	5
3	差込口扉	ABS樹脂	ミルキーホワイト		品名	フルカラー埋込テレホンモジュラジャック (6極2心) (フル端子)		
2	カバ ー	ABS樹脂	ミルキーホワイト		パナソニック株式会社			
1	ボ デ ィ	ABS樹脂	ブルー					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理				