


Panasonic®

フルカラー

WNT 15629


埋込テレホンモジュラジャック(フル端子) 6極2心

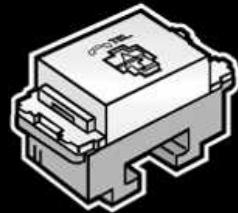

WNT 15629

埋込テレホンモジュラジャック(フル端子)

6極2心

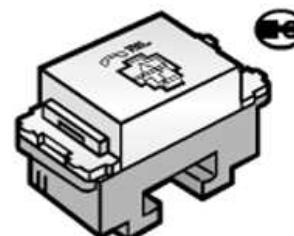

■適用電線


推奨電線 $\phi 0.5 \sim \phi 0.65$

$\phi 0.4 \sim \phi 0.65$ Cu(銅)単線専用

- 2対カッド形PVC屋内線
- 2対電子ボタン電話用ケーブル
- 2心並列PVC屋内線

■結線図


※端子表示はNTT仕様に準拠
(裏面端子側から見て)

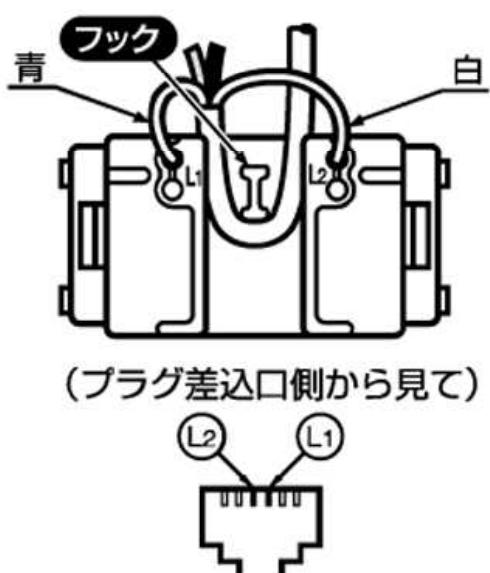

■段むき寸法


※2対カッド形PVC屋内線の場合

注) 心線を傷つけないように、
被ふくをむいてください。

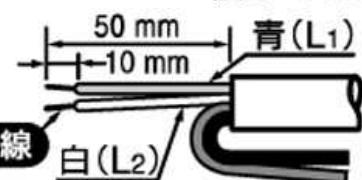

■結線方法

- 電線をフックに通してから心線を一本づつ奥までまっすぐ差し込む。

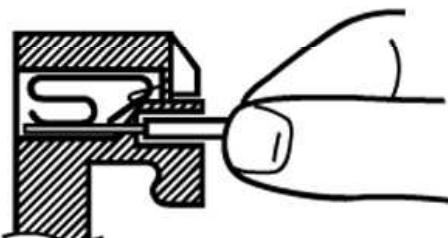

注1) 曲がった心線はまっすぐに伸ばしてから差し込んでください。

注2) $\phi 0.4$ の電線をご使用の場合、電線が座屈しやすいので心線の近くをもってまっすぐに差し込んでください。

電気通信事業法によりこの器具の施工は、認定を受けた工事担任者でなければできません。

● 電線のはすし方

