


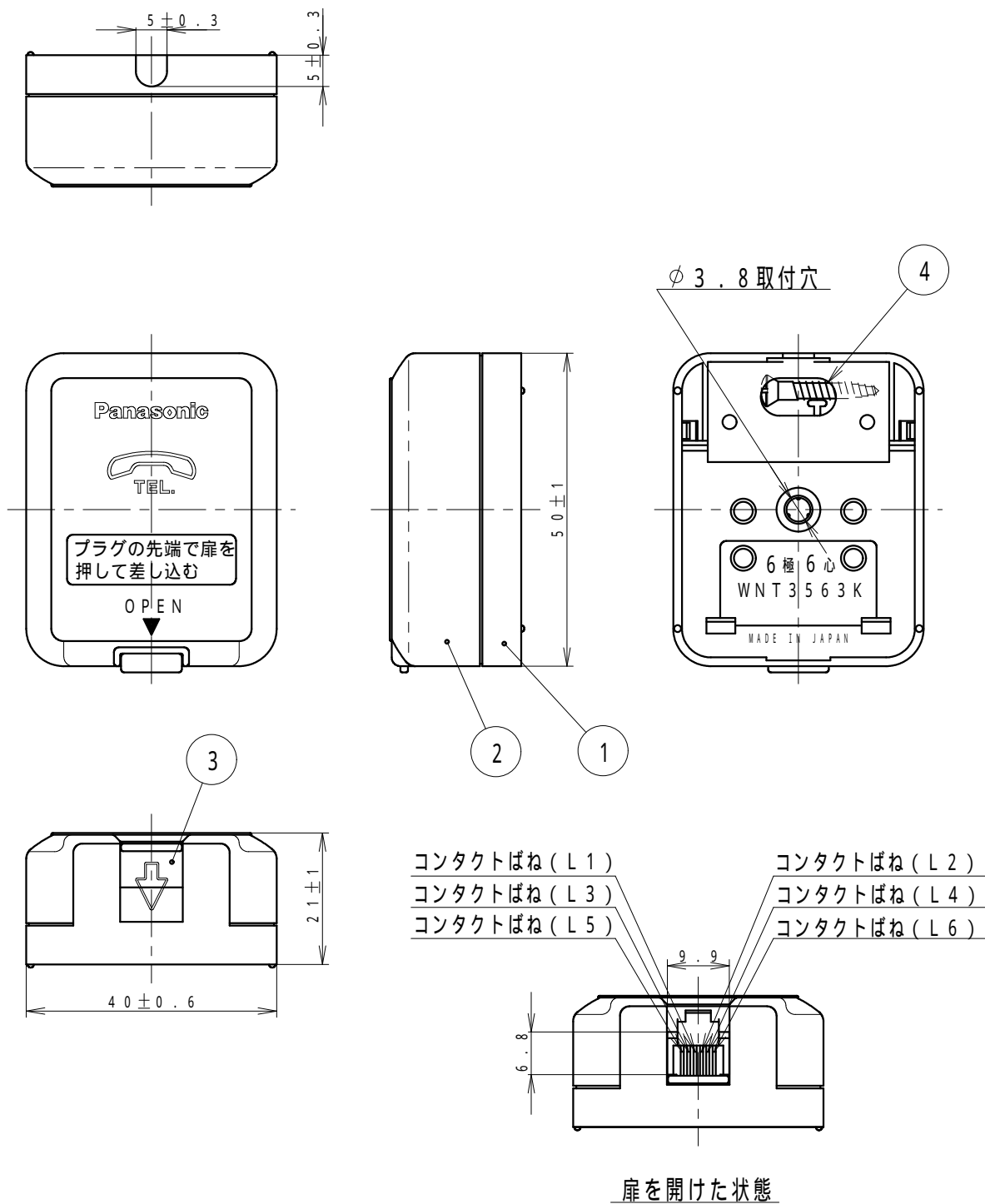

適合モジュラプラグ	TIA・1096・A (旧FCC規格PART68) に規定される形状のモジュラプラグ (6極6心)
適用電線	【推奨電線径φ0.5mm~φ0.65mm】 Cu (銅) 単線専用φ0.4mm~φ0.65mm 3対電子ボタン電話用ケーブル

商品仕様図				
4	木ねじ	鋼材	呼び径3.1 長さ18mm	品番
3	扉	ABS樹脂	ライトグレー	品名
2	カバー	ABS樹脂	ミルクホワイト	品名
1	ボディ	ABS樹脂	ミルクホワイト	品名
番号	構成要素	材料	色彩	備考
WNT3563K 改 3				
露出テレホンモジュラジャック (6極6心) (フル端子)				
パナソニック株式会社				