



施工店様へのご願い ●施工前に必ずこの説明書をお読みください。

■適用電線

φ0.4~φ0.65Cu(銅)単線専用
●3対電子ボタン電話用ケーブル

■結線図

※端子表示はNTT仕様に準拠しています。

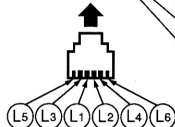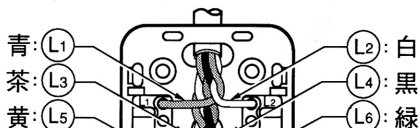


(プラグ差し込み口側から見て)


※部に電線が乗り上げないように結線してください。

■カバーのはずし方

- カバーはずし溝にドライバーを差し込み、カバーはずしてください。

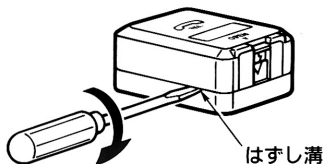

■電線のはずし方

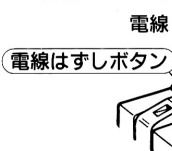

①電線はずしボタンの溝部をツメの先で、まっすぐ上から底面まで押す。




②電線はずしボタンを押したまま電線を引き抜く。

■マグネット取り付けについて

マグネット取り付けの場合は、WV2561器具固定用マグネット(両面テープ付)を本体の裏面に貼り付けてください。


電気通信事業法によりこの器具の施工は、認定を受けた工事担任者でなければなりません。

■段むき寸法

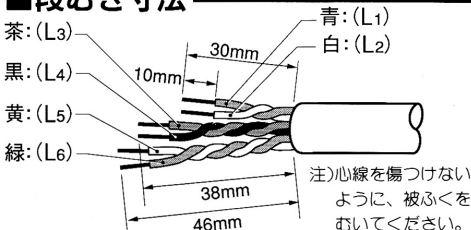

■結線方法

 - 1本づつ奥までまっすぐ差し込む。



注1) 曲がった心線はまっすぐに伸ばしてから差し込んでください。

注2) φ0.4の電線をご使用の場合、電線が座屈しやすいので心線の近くを持ってまっすぐに差し込んでください。

■ノックアウトの取り方

- ノックアウトは必要に応じてニッパなどで切り取り、ナイフできれいに仕上げてください。
- ※マグネット取り付けの場合は、カバー側のノックアウトを切り取ってください。

