

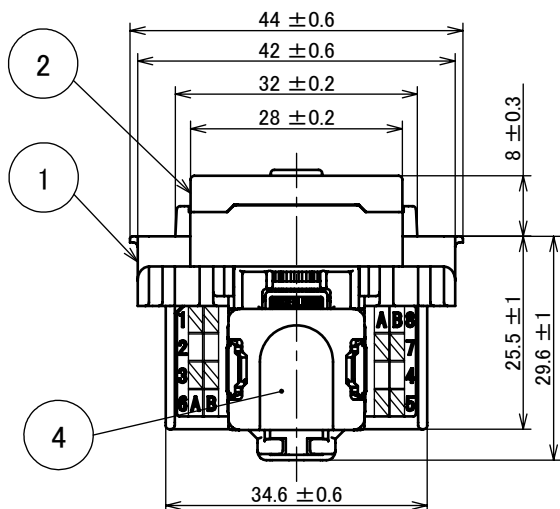
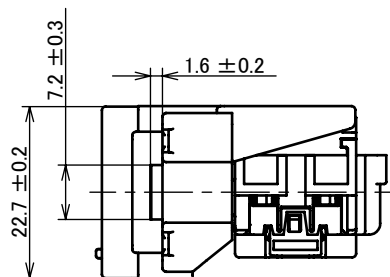
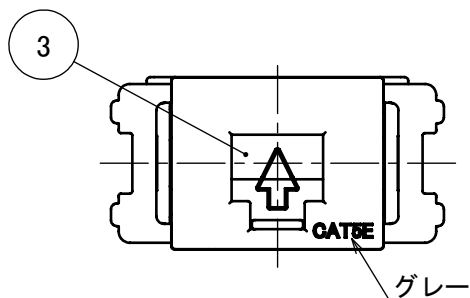


扉を開けた状態

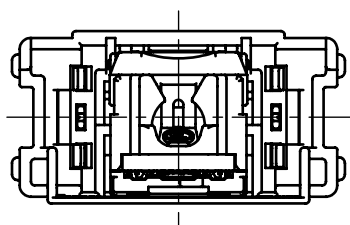

ピン及び対の割り当て

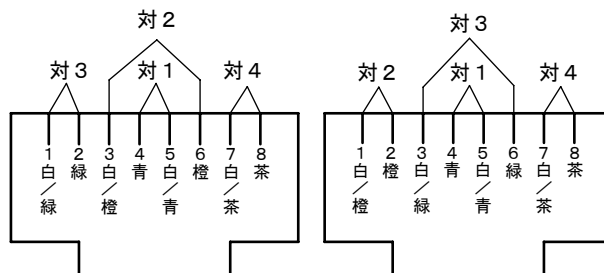

T568A指定

T568B指定

# 注 記

結線仕様はT568A指定またはT568B指定に基づく

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 適用電線      | AWG22～AWG24 (φ0.5 mm～φ0.65 mm) 単線及びAWG24より線の「CAT5E対応UTPケーブル」 |
| 適合モジュラプラグ | IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)                      |

| 商 品 仕 様 図 |      |          |          |                                                                                   |
|-----------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | キャップ | ポリカーボネート | グリーン     | 品番<br>NR3160<br>改<br>6<br>品名<br>ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック<br>(CAT5E)(埋込型)<br>パナソニック株式会社 |
| 3         | 扉    | ABS樹脂    | ミルキーホワイト |                                                                                   |
| 2         | カバー  | ABS樹脂    | ミルキーホワイト |                                                                                   |
| 1         | ボディ  | PC-ABS樹脂 | ブルー      |                                                                                   |
| 番号        | 構成要素 | 材 料      | 色 彩      | 処 理                                                                               |