

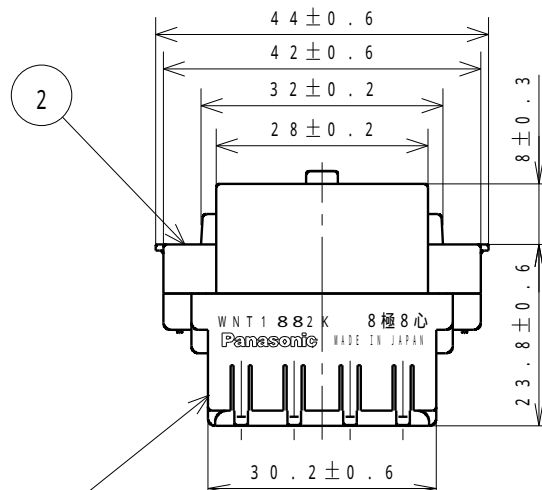
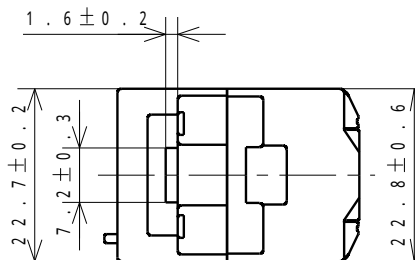
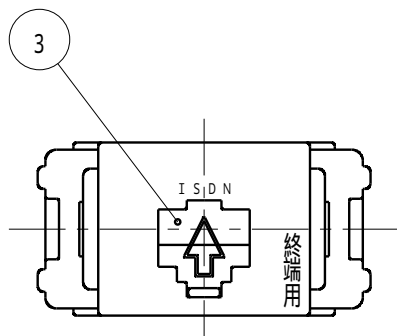


内部回路図

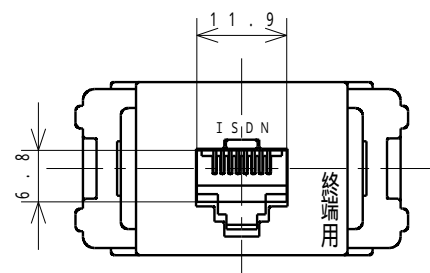

差込口扉を開けた状態

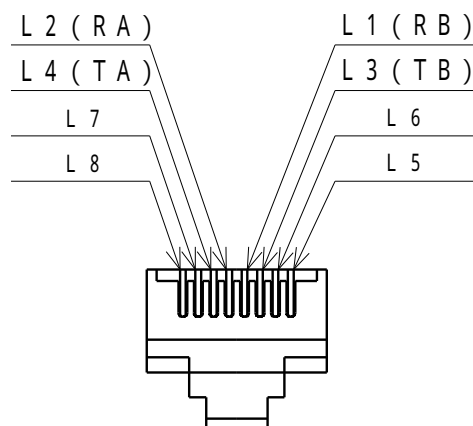

コンタクト配列 (2:1)

適合モジュラプラグ	IEC 60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)
適用電線	住宅情報化推進協議会推奨ケーブル(4対ツイストペアケーブル)(4P ITPEV等)、4対電子ボタン電話用ケーブル、4対非シールドツイストペアケーブル(CAT5) φ0.4~φ0.65 Cu(銅)単線専用【推奨電線φ0.5~φ0.65】

					商品仕様図		
3	差込口扉	ABS樹脂	ミルク-ホワイト		品番 WNT1882K 品名 フルカラー埋込ISDN用モジュラジャック 終端用 (8極8心)(フル端子)	改	4
2	カバー	PC-ABS樹脂	ミルク-ホワイト				
1	ボディ	ABS樹脂	ブルー				
番号	構成要素	材料	色彩	処理	パナソニック株式会社		