

# Panasonic®

# ゴッドシリーズ

## NR 3162

### 情報モジュラージャック (CAT5E) (露出型2コ口)



#### ■施工方法

#### 施工上の ご注意

- 1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15 cm以上の離隔距離を設けることをお確かめします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
- インパクトツールは当社製NR2470または同等品(110端子用シングルタイプ)をご使用ください。適合しないツールを使うと接続端子を損傷することがあります。


適用電線：AWG24-22(φ0.5-0.65 mm)単線及びAWG24より線の「CAT5E対応UTPケーブル」

#### ①カバーをはずす




スライドさせてはずす。

#### ②モジュールを取りはずす

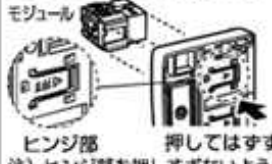

注) ヒンジ部を押しすぎないようにしてください。

#### ③キャップを本体からはずす

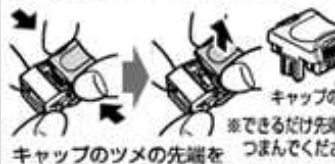

注) キャップのツメの先端をつまみながらはずす。

#### ④ケーブルの外被をむき、モジュラージャックに固定する




注) 心線を傷つけないように外被をむいてください。

#### ⑤心線を溝に挿入する



ラベルの表示色に合わせて挿入する。  
※撚りの中心を、溝の突起に押し当てて広げながら挿入する。撚りがきつい場合は、少し撚りを戻して挿入する。

#### ⑥心線を結線する

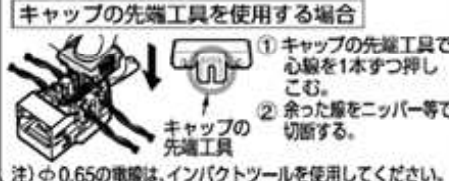


キャップの先端工具を使用する場合  
①キャップの先端工具で心線を1本ずつ押しこむ。  
②余った線をニッパー等で切断する。  
注) φ0.65の電線は、インパクトツールを使用してください。

#### インパクトツールを使用する場合



 
ブレードの切断刃を外側にして、心線をしっかり押し込む。  
ブレードの切断刃  
ご注意  
このようなブレードのツールは使わないでください。

#### ⑦キャップを装着する




「カチッ」と音がするまで押し込む。  
注) キャップがしっかりと装着されていない場合は、キャップ先端工具で再度心線を十分に押し込んでください。

#### ⑧モジュールを取り付けケーブルを固定する

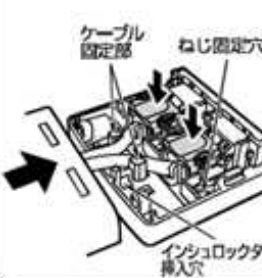



①モジュールを「カチッ」と音がするまで押し込む。  
②ケーブルを「ケーブル固定部」に収納する。  
※必要に応じてケーブルにインシュロックタイを使用できます。(適用インシュロックタイ：幅2.5 mm~3.5 mm)  
※木ねじを使用して木板等に本体を固定することができます。(適用木ねじ：φ3.1 mm 長さ10 mm以上)  
③カバーをスライドさせて閉じる。
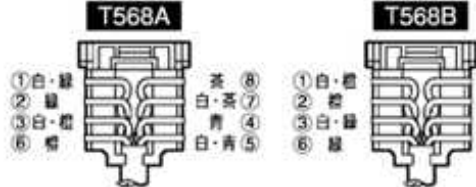
#### 結線図




#### カラーチップの交換方法

はずし方	はめ方
カラーチップを押さえながらカバー裏面より指でつまんで押し上げてください。	指で押し込んでください
	
カバー裏面	カラーチップ (別売) ※NR3511Lは各色あります。
注) カラーチップは必ず装着した状態で使用してください。ほこり等がたまり導通不良の原因となります。	

#### 取り付けかんたんマグネット付

- マグネットは取りはずしができます。

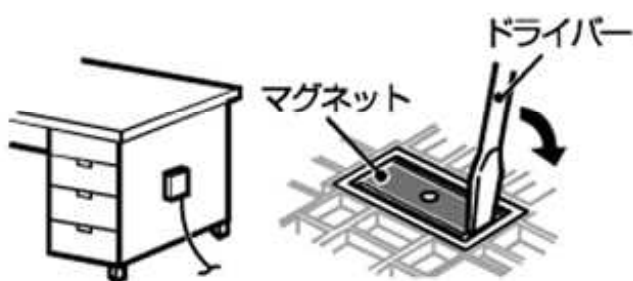

#### ご注意

- 1.マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失の恐れがあります。
- 2.モジュラージャックをOAデスク等に取り付けたままずらさないでください。塗装面によってはキズがつく恐れがあります。