



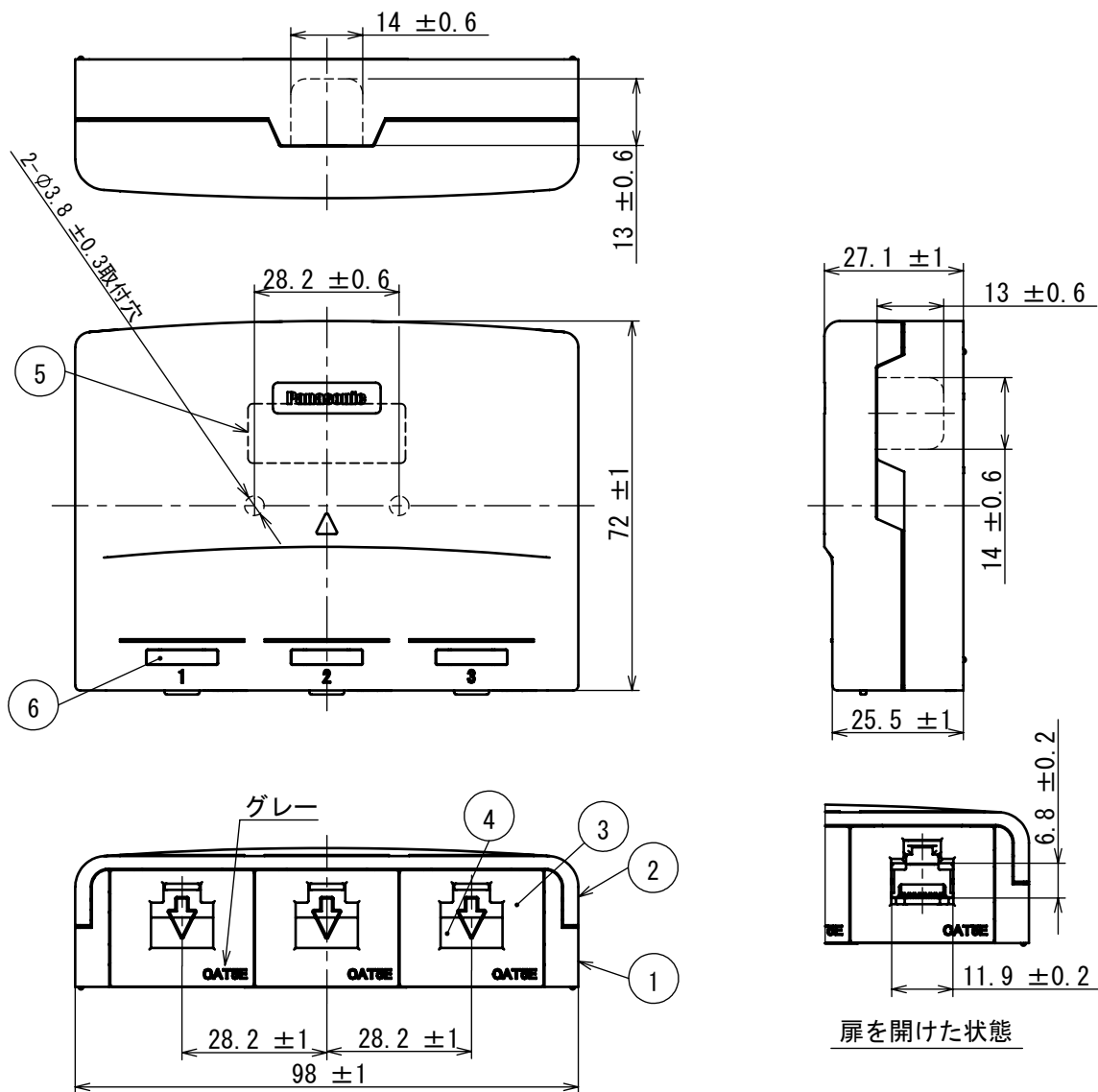

扉を開けた状態

ピン及び対の割り当て

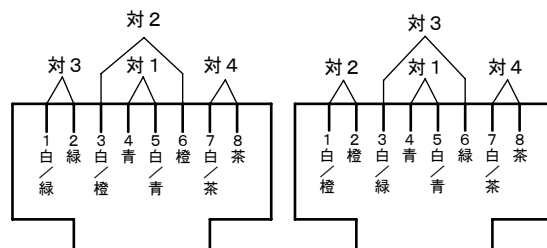

T568A指定

T568B指定

注 記

結線仕様はTIA/EIA-568-B.2規格のT568A指定またはT568B指定に基づく

適用電線	AWG 22～AWG 24（φ0.5 mm～φ0.65 mm）単線及びAWG 24より線の「CAT5E対応UTPケーブル」
適合モジュラプラグ	IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ（8極モジュラプラグ）

6	カラーチップ	ABS樹脂	ホワイト	交換用色違い品 NR3511*（別売）
5	磁石	フェライト	—	WH9001P相当品
4	扉	ABS樹脂	ブルー	
3	差込口カバー	ABS樹脂	グレー	
2	カバー	ABS樹脂	ホワイト	
1	ボディ	ABS樹脂	グレー	
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商 品 仕 様 図

品番	NR3163	改	5
品名	ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック (CAT5E)(露出型3コ口)		

パナソニック株式会社