



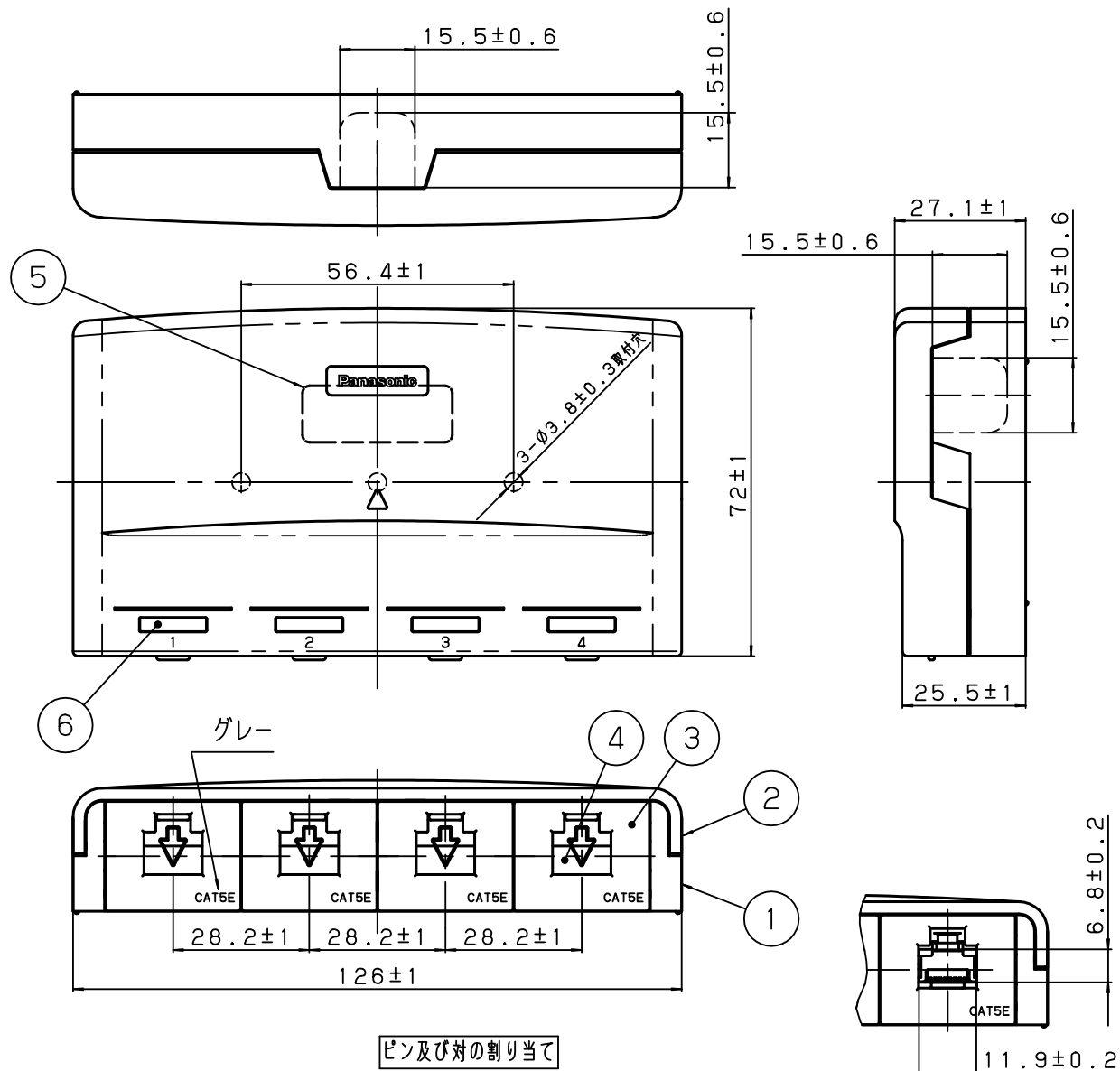

扉を開けた状態

ピン及び対の割り当て

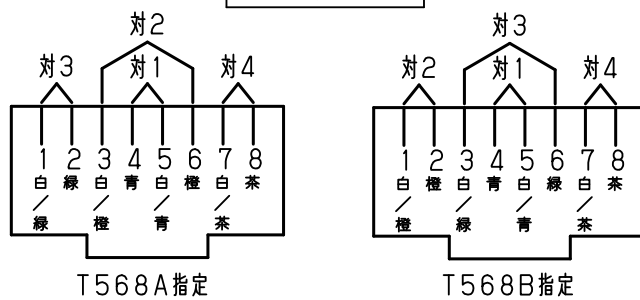

注記

結線仕様は TIA/EIA-568-B. 2規格のT568A指定又はT568B指定に基づく

適用電線	AWG22~AWG24 (Ø0.5 mm~Ø0.65 mm) 単線及びAWG24より線の「CAT5E対応UTPケーブル」
適合モジュラプラグ	IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ (8極モジュラプラグ)

6	カラーチップ	ABS樹脂	オフホワイト	交換用色違い品 NR3511* (別売)
5	磁石	フェライト	—	WH9001P相当品
4	扉	ABS樹脂	ブルー	
3	差込ロカバー	ABS樹脂	グレー	
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	
1	ボディ	ABS樹脂	グレー	
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図

品番	NR3164	改	4
品名	ぐっとシリーズ 情報モジュラジャック (CAT5E) (露出型4コロ)		
パナソニック株式会社			