
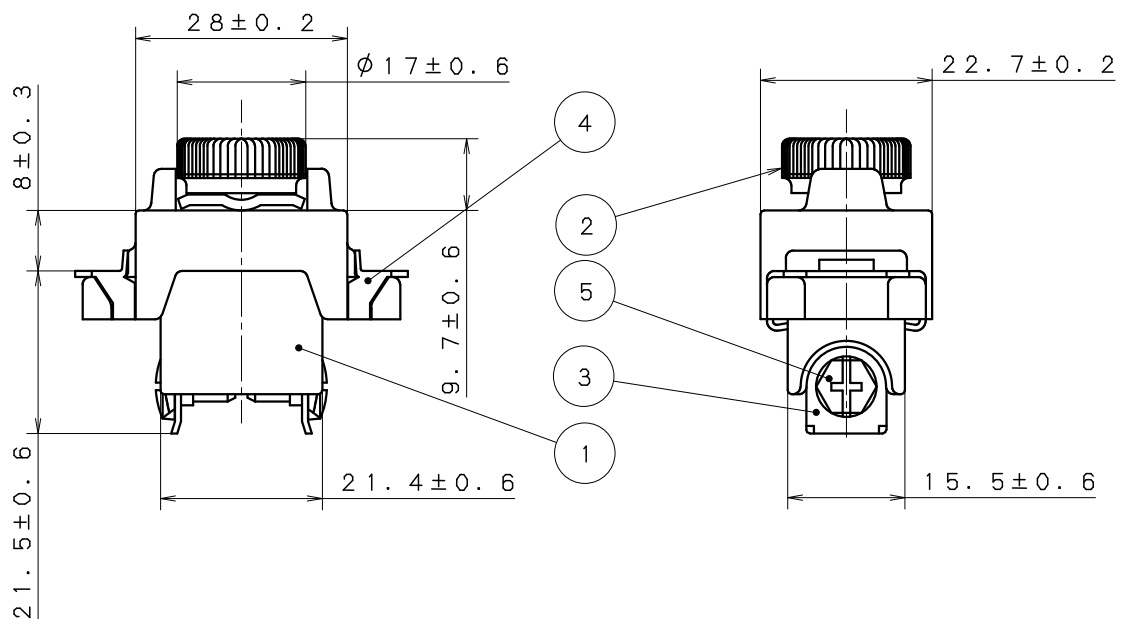


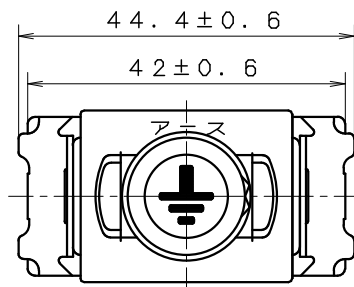

耐 熱 性		100℃±3℃ 1時間放置（熱硬化性樹脂部） 80℃±3℃ 7時間放置（熱可塑性樹脂部）
端子部の強度		1.2 N・mのトルクで締付
適用電線	接地端子配線	600 Vビニル絶縁電線（IV）{ $\phi 1.6$ mm, $\phi 2$ mm Cu単線 1.25 mm ² , 2 mm ² 600 Vビニルシースケーブル（VVF）{ $\phi 1.6$ mm, $\phi 2$ mm Cu単線 2 mm ²
	アースターミナル 接続	$\phi 1.6$ mm Cu単線 1.25 mm ² ～2 mm ² （IVより線及びコード）

5	接地用端子ねじ	黄銅		グリーン着色	商 品 仕 様 図			
4	組立枠	鋼板（t0.8）		亜鉛めっきクロメート処理 （三価）				
3	端子板	黄銅		ニッケルめっき	品番	WN3040K	改	7
2	ツマミ	ABS樹脂	ミルク・ホワイト			品名	フルカラーアースターミナル	
1	ボディ	ユリア	ミルク・ホワイト					
番号	構成要素	材料	色彩	処理	パナソニック株式会社			