

商 品 仕 様 書

No. 1

全 1

1. 保証品質

- 1-1. 形状及び材料・色彩 商品仕様図による。
1-2. 耐 熱 性 能 60℃連続使用可能。

2. 環境条件




- 2-1. 使用場所 ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
・過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
2-2. 使用周囲温度範囲 - 10℃～+ 40℃

3. 使用条件

- 3-1. 適合器具 ホテルプレート、ホテルミニプレート、巾木コンセント
但し、他の配線器具系列の商品及び取付枠は除く。
3-2. 取付方法
・ボックスレス工事の場合
はさみ金具をご使用ください。

取付穴寸法

仕様	丸穴・長穴		角穴	
	A	B	A	B
1コ用	$\phi 55$		$\square 50^{+3}_{-2}$	
2コ用	55	75^{+5}_{-0}	50^{+3}_{-2}	70^{+1}_{-0}
3コ用	55	97^{+5}_{-0}	50^{+3}_{-2}	92^{+1}_{-0}

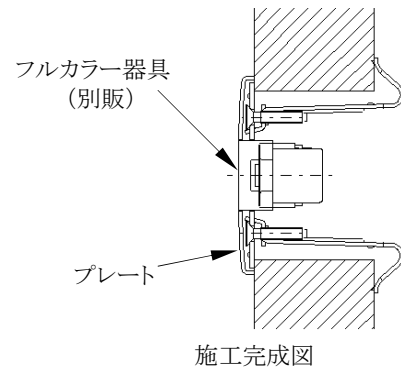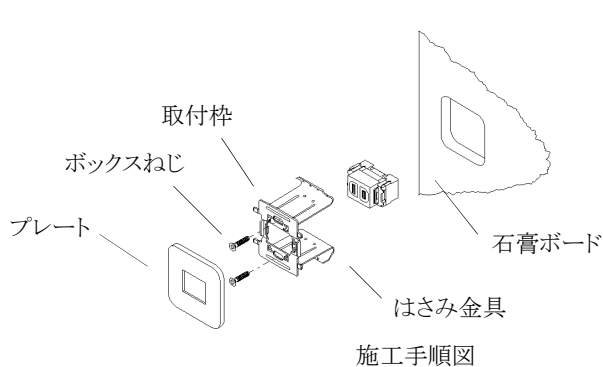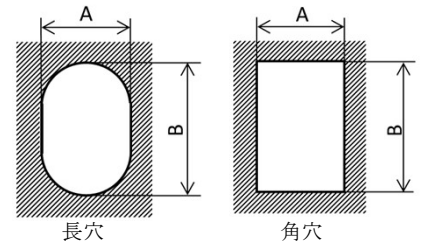


4. 施工上の注意事項

はさみ金具のボックスねじ締付トルクは 0.5 ～ 0.6 N・m程度で締付けてください。

5. 巾木コンセントにご使用の場合

5-1. 取付穴寸法

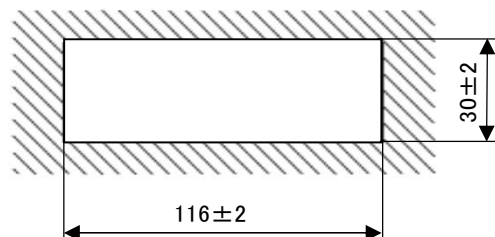

5-2. 取付壁厚さ

9 ～ 15 mm (石膏ボード壁)

品番	WNH 3992	品名	フルカラー 石膏ボード用はさみ金具 (ホテルミニプレート・巾木コンセント用) (9～15mm壁用)	改	2
----	----------	----	---	---	---