

商品仕様書

No. 1

全 1

1. 保証品質

1-1. 形状及び材料・色彩 商品仕様図による。

2. 環境条件

2-1. 使用場所
・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
・過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

2-2. 使用周囲温度範囲
- 10℃～+ 40℃


3. 使用条件

3-1. 適合器具 配線器具系列の商品及び取付枠


3-2. 取付方法
・ボックスレス工事の場合
はさみ金具をご使用ください。

①取付穴寸法（ホテルプレート及びホテルミニプレートは除く）


・普通サイズ

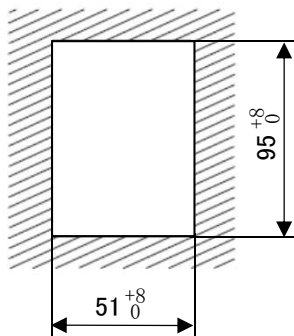

・ミニサイズ

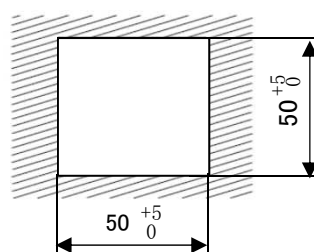

・2連サイズ



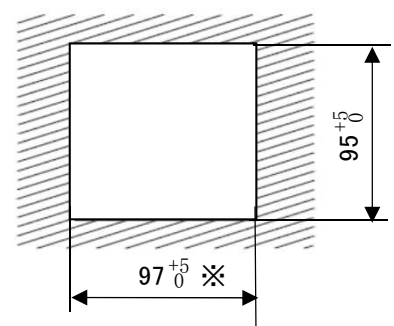


※2連サイズ以上の場合は(46mm×連数)+5mmでみてください。

②ホテルプレート及びホテルミニプレートに使用する場合の取付穴寸法

取付穴寸法

仕様	丸穴・長穴		角穴	
	A	B	A	B
1コ用	φ 55		□ 50 ⁺³ ₋₂	
2コ用	55	75 ⁺⁵ ₀	50 ⁺³ ₋₂	70 ⁺¹ ₀
3コ用	55	97 ⁺⁵ ₀	50 ⁺³ ₋₂	92 ⁺¹ ₀

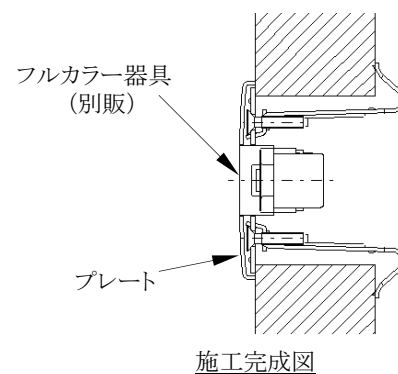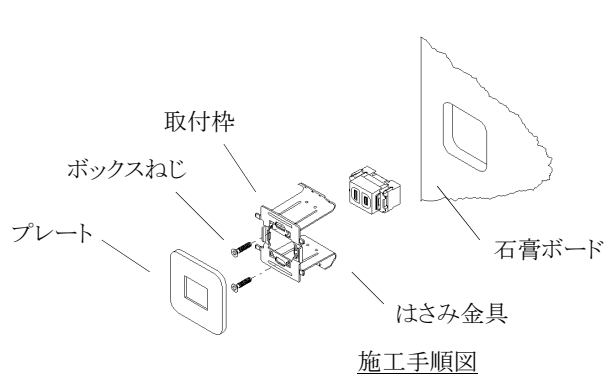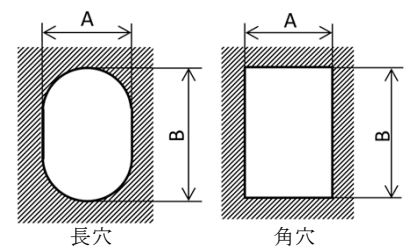

4. 施工上の注意事項

はさみ金具のボックスねじ締付トルクは 0.5 ～ 0.6 N・m 程度で締付けてください。

品番

WNH 3994

品名

フルカラー 石膏ボード用はさみ金具
(38～42mm壁用)

改

1