


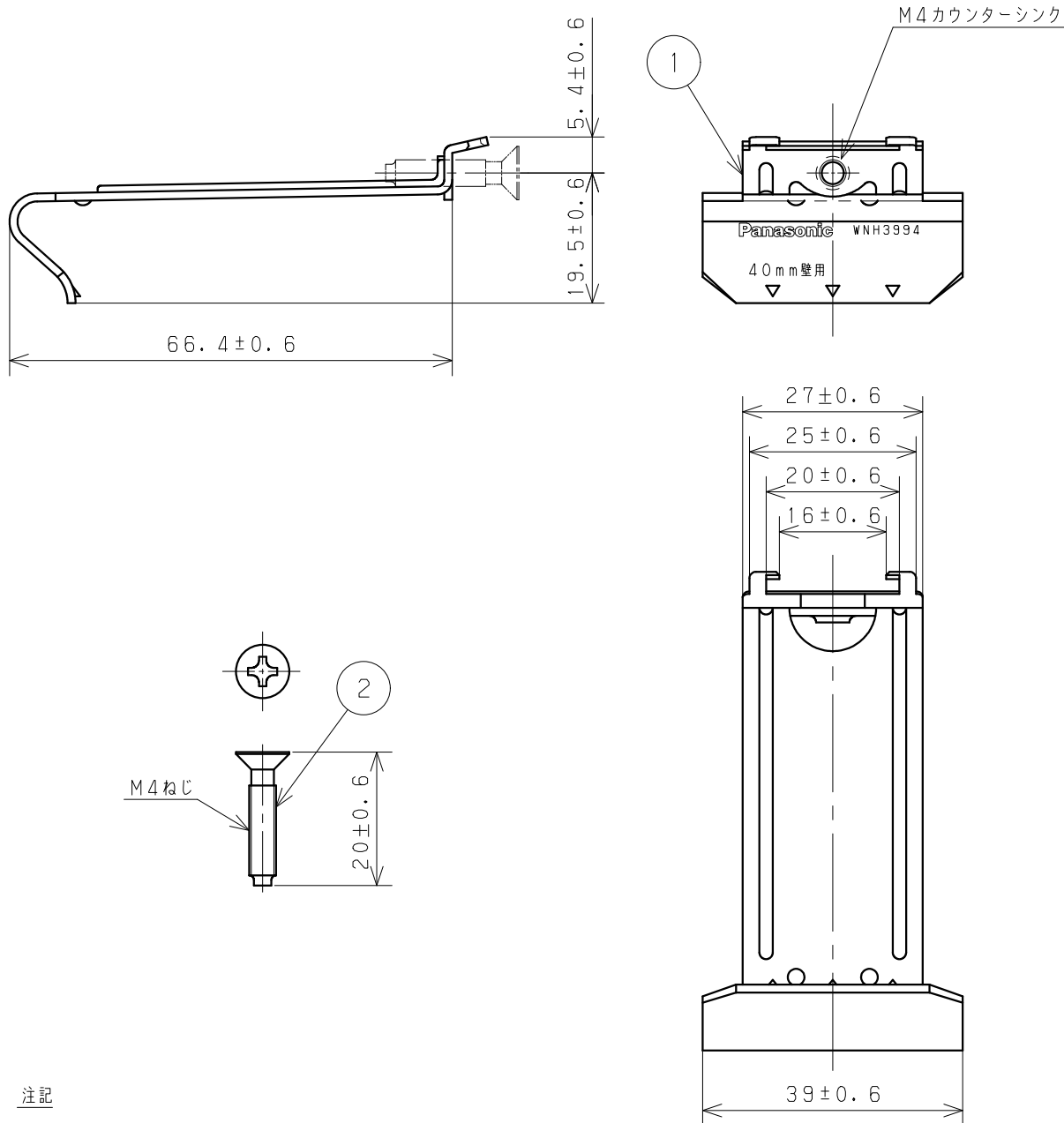

注記

当品は、はさみ金具・ボックスねじ各々2個が1組です。

適用器具	配線器具系列の商品及び取付枠
壁面材質	石膏ボード・石綿系ボード等
取付壁厚範囲	58mm～62mm壁厚
取付壁穴寸法	配線器具系列の取付枠（ホテルプレート及びホテルミニプレートを除く） ミニサイズ 角穴 50^{+5}_0 1連サイズ 角穴 $51^{+8}_0 \times 95^{+8}_0$ 2連サイズ以上 角穴 $(46 \times \text{連数} + 5)^{+5}_0 \times 95^{+8}_0$ ホテルプレート及びホテルミニプレート用取付枠 （1コ用）丸穴 $\phi 55$ 、角穴 50^{+3}_2 （2コ用）長穴 $55 \times 75^{+5}_0$ 、角穴 $50^{+3}_2 \times 70^{+1}_0$ （3コ用）長穴 $55 \times 97^{+5}_0$ 、角穴 $50^{+3}_2 \times 92^{+1}_0$

					商 品 仕 様 図			
					品番	WNH3996	改	3
2	ボックスねじ	鋼 線		亜鉛メッキ クロメート処理（三価）	品名	フルカラー 石膏ボード用はさみ金具 （ホテルミニプレート・巾木コンセント用）（58mm～62mm壁厚）		
1	はさみ金具	鋼 板		亜鉛メッキ クロメート処理（三価）				
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			