


商 品 仕 様 書					No.	1
					全	4
本仕様書適用品番・品名一覧表						
適用商品		適用品名				
WN3996020		石膏ボード用取付押え金具(9～30mm壁用)(20コ入)				
WN3997		石膏ボード用取付押え金具(2連用)(9～30mm壁用)				
WN3998		石膏ボード用取付押え金具(3連用)(9～30mm壁用)				
WN3999		石膏ボード用取付押え金具(4連用)(9～30mm壁用)				
1. 形状および材料、色彩 商品仕様図による。						
2. 性能						
・試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。						
・下記試験方法はJIS C8306(配線器具の試験方法)による。						
ボックス取付部強度		ねじ締付強度 0.5 N・m 金具、ボックスねじのねじばか、破損がないこと。				
耐荷重強度		荷重(器具の表面及び裏面) 100 N 1 分間 器具の外れ、取付枠の破損がないこと。				
3. 環境条件						
3-1.使用場所		・住宅、事務所などの屋内で使用してください。 ・過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、 屋側、屋外などでは使用しないでください。				
3-2.使用周囲温度範囲		-10℃ ～ +40℃				
4. 使用条件						
4-1. 適用器具		配線器具系の商品及び取付枠				
4-2. 取付壁厚範囲		9 mm ～ 30 mm				
4-3. 施工面(壁面)材質		石膏、石綿系ボード及び木質合板等、器具の取付使用強度が有る壁面				
4-4. 穴あけ型紙(壁面けがき用)を添付		内装箱の「穴あけ型紙」を切り取ってご利用ください。				
4-5. 適合ボックスねじ M4 × 45		連数×2本添付				
4-6. ボックスねじ適正締付トルク		金属製取付枠の場合 0.5 N・m 樹脂製取付枠の場合 0.4 N・m				
品番	WN3996020 他3品番	品名	石膏ボード用取付押え金具 (9～30mm壁用)(20コ入)			改 1

商 品 仕 様 書

No. 2

全 4

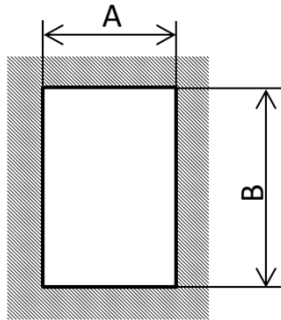4-7. 壁の穴あけ寸法




穴サイズ	1連	2連	3連	4連	5連	6連
A	51 $\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	97 $\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	143 $\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	189 $\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	235 $\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	281 $\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$
B	95 $\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	95 $\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	95 $\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	95 $\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	95 $\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	95 $\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$
適用品番	WN3996020	WN3997	WN3998	WN3999	—	—
適用 接続品番	—	WN3996020 ×2	—	—	WN3997 WN3998	WN3998 ×2

ご注意


- 1) WN3996020 石膏ボード用取付押え金具とWN37509 パネルカバーを組合せ使用されます場合は、器具取付穴のA寸法を58±1に仕上げてください。
- 2) 器具取付穴は凹凸のないようきれいに仕上げてください。

4-8. 接続 下記のように組合せご使用ください。

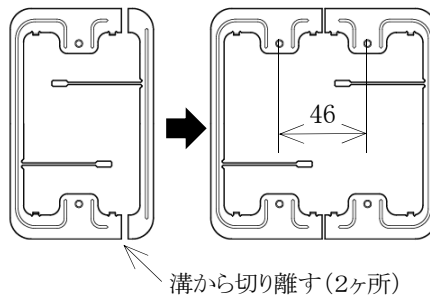
・2連接 (WN3996020 × 2)



・5連接 (WN3997 + WN3998)

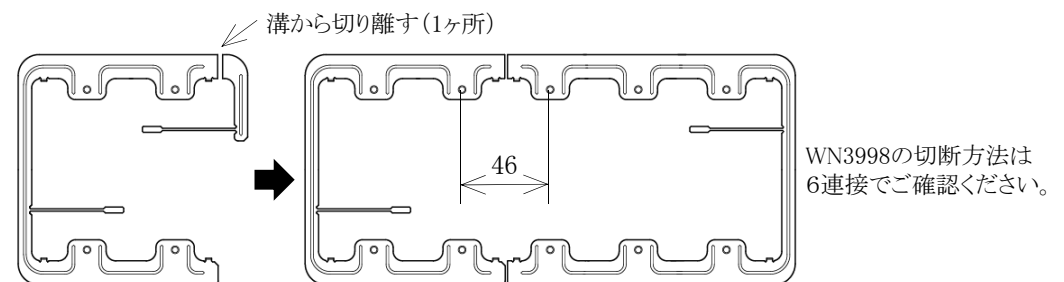

・6連接 (WN3998 × 2)

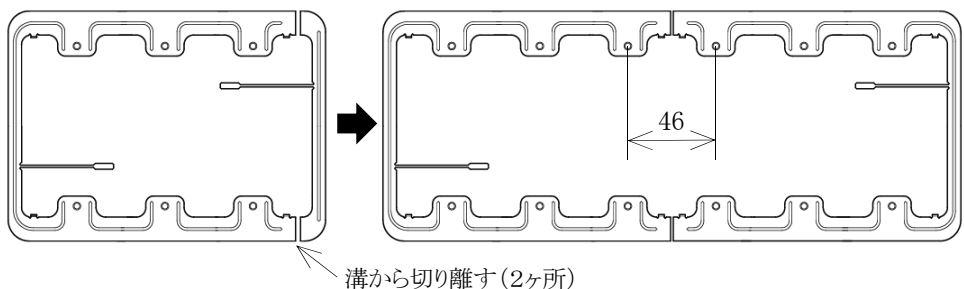

品番	WN3996020 他3品番	品名	石膏ボード用取付押え金具 (9～30mm壁用) (20コ入)	改
----	-------------------	----	-----------------------------------	---

商品仕様書










No. 3

全 4

ご注意

- 1) 接続使用を除き、押え金具を溝から切り離して使用しないでください。
- 2) 接続使用の場合、固定強度は弱くなります。
適用接続品番にない組合せで使用しないでください。
- 3) 2連用穴サイズは、WN3997 石膏ボード用取付押え金具(2連用)をお勧めします。
- 4) 5、6連用穴接続使用では、壁裏で器具と接触して器具に傷が付く場合があります。

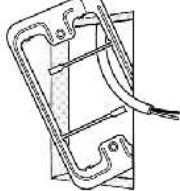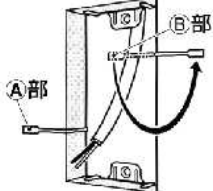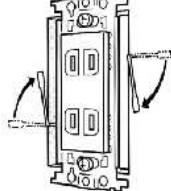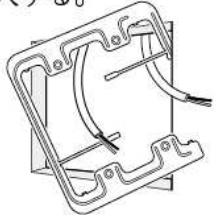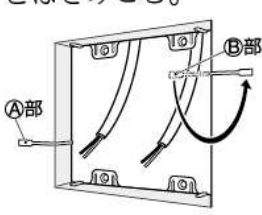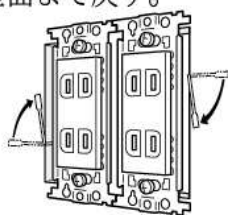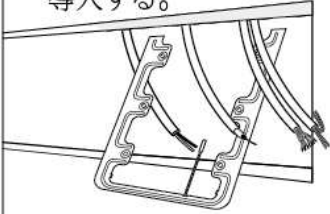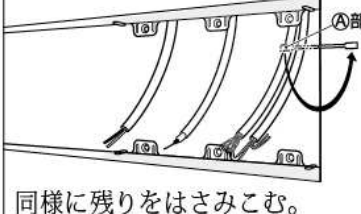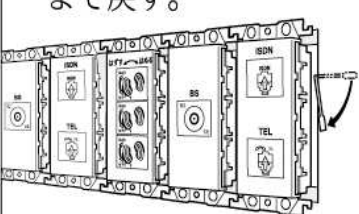5. 取付方法

1 連用	① 電線を通し、器具取付穴に導入する。 	② ①部、②部で壁をしっかりとさみこむ。 	③ 器具取付後、①部、②部を壁面まで戻す。 
2 連用 3 連用 4 連用	① 電線を通し、器具取付穴に導入する。 	② ①部、②部で壁をしっかりとさみこむ。 	③ 器具取付後、①部、②部を壁面まで戻す。 
接続	① 電線を通し、器具取付穴に導入する。 	② ①部で壁をはさみこむ。  同様に残りをはさみこむ。	③ 器具取付後、①部を壁面まで戻す。 

ご注意

- 1) 施工時、裏表に注意してください。
- 2) 施工の際、器具裏面にグラスウールなどが接触する恐れのある場合は、
内線規程に基づきパネルカバー (WN37509, WN37629)をご使用ください。
- 3) 開口寸法により仮固定できない場合があります。
- 4) 仮固定で挟み込む際、壁の傷付けなどお気を付けください。

品番	WN3996020 他3品番	品名	石膏ボード用取付押え金具 (9～30mm壁用) (20コ入)	改	
----	-------------------	----	-----------------------------------	---	--

商 品 仕 様 書				No.	4
				全	4
6. 施工上および使用上のご注意 ボックスねじの斜め挿入や過大なトルクでの締付は取付器具の破損に繋がります。 ボックスねじは適正締付トルクで締付けてください。 7. 安全確保のための施工上の禁止事項 下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。 ・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では、使用しないでください。 破損の原因になります。 8. 品質保証について 8－1 保証期間 ・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。 8－2 保証内容 ・取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 8－3 保証の免責事項 ・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。 (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および、損傷。 (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および、損傷。 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および、損傷。 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および、損傷。 (5) 施工上の不備に起因する故障および、不具合。 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および、損傷。					
品番	WN3996020 他3品番	品名	石膏ボード用取付押え金具 (9～30mm壁用) (20コ入)	改	