
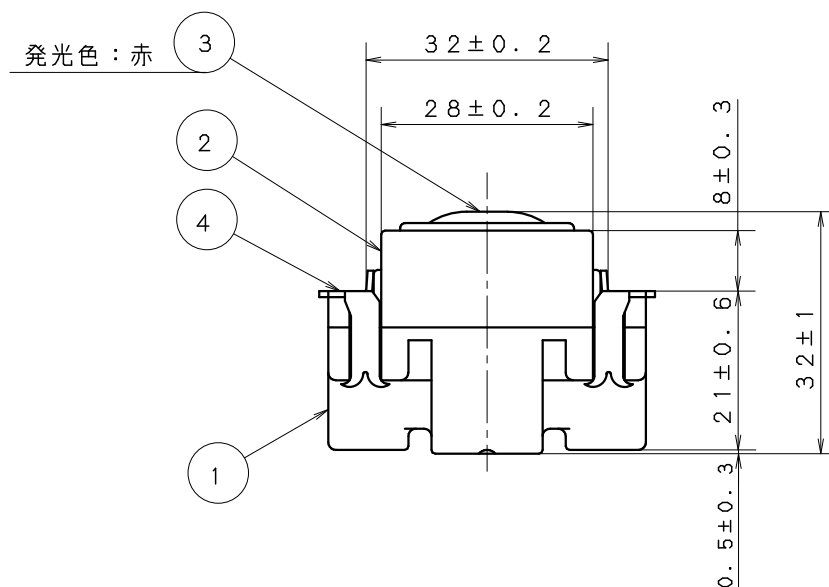


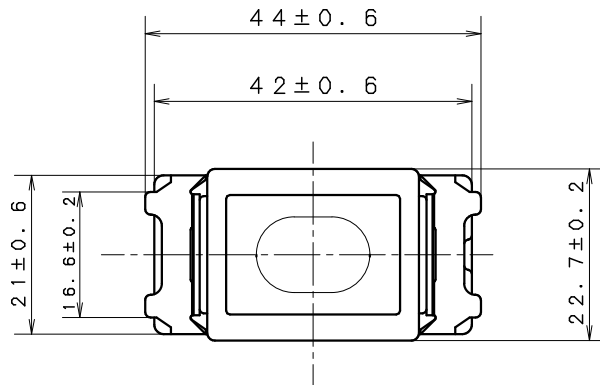

定 格	0.5 A 300 V AC
適合法規	適用外につき不要
適用電線	600 Vビニル絶縁電線 (IV), 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm, φ2 mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図			
4	組 立 枠	亜鉛鋼板 (t0.8)			品番	WN30332W	改	6
3	ランプカバー	ポリカーボネート	ホワイト					
2	カ バ ー	ユ リ ア	ミルク ホワイト		品名	フルカラー埋込 電流検知型パイロットランプ (0.5A・白)		
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			