

商品仕様書

No 1

全 3

1. 保証品質

1 - 1 耐熱性能 70 1 時間

2. 環境条件

2 - 1 使用場所 住宅、事務所などの屋内で使用して下さい。
過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、
屋外などでは、使用しないで下さい。


2 - 2 使用周囲温度範囲 - 10 ~ + 40

3. 使用条件

3 - 1 施工方法


3 - 1 - 1 取付方法

・取付枠の場合

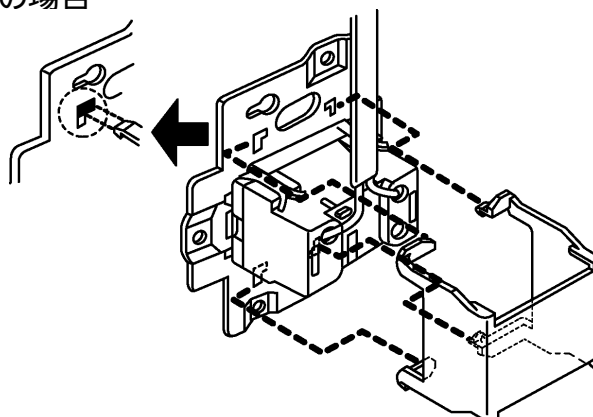

結線をする。
パネルカバーの爪を取付穴に
はめ込み本体を取り付ける。

・はさみ金具を使用の場合

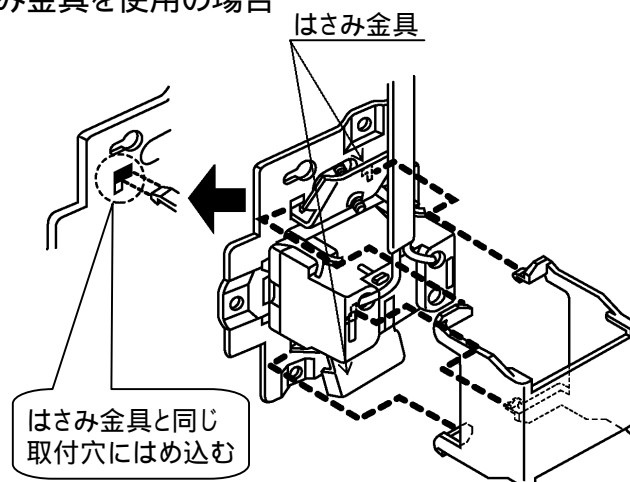

はさみ金具をつける。(仮止め)
結線をする。
パネルカバーの爪をはさみ金具
と同じ取付穴にはめ込み本体
を取り付ける。

(注) 取付の際にパネルカバーに大きな力を加えると変形や破損の原因になります。

品
番

WN3950K

品
名

ミニパネルカバー

改

2

商品仕様書


No 2

全 3

3 - 1 - 2 取り外し方法


・金属取付枠の場合

指でパネルカバーの爪を押し上げ、本体を引き抜く。

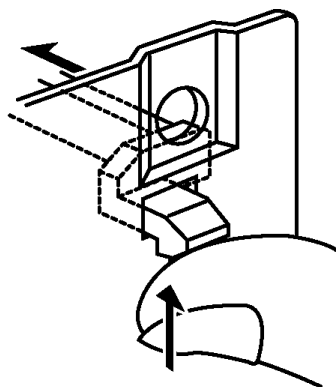

・絶縁取付枠の場合

刃幅5 mm以下のマイナスドライバーで、爪部を押し上げ、爪を押し上げたままパネルカバーを引き抜く。

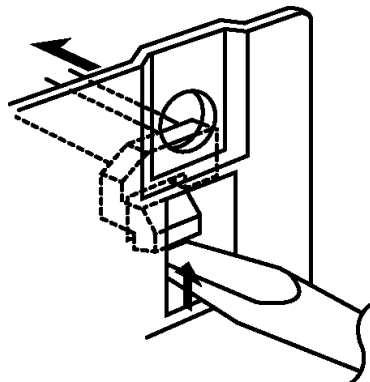

(注) パネルカバーの爪を無理に引き抜くと爪が破損し再使用できなくなります。

3 - 2 適用金具

- (はさみ金具)
- ・WN3990K (3 mm ~ 10 mm壁用)
 - ・WN3993020 (石膏ボード用 7 mm ~ 18 mm壁用)
 - ・WNH3992 (石膏ボード用 9 mm ~ 15 mm壁用)

下記はさみ金具は、使用できません。

- ・WNH3994 (石膏ボード用 38 mm ~ 42 mm壁用)
- ・WNH3996 (石膏ボード用 58 mm ~ 62 mm壁用)

品番	WN3950K	品名	ミニパネルカバー	改	
----	---------	----	----------	---	--

商 品 仕 様 書

No 3

全 3

4. 安全確保のための施工上の禁止事項

- (1) パネルカバーに大きな力を加えたり、高温になる場所に放置しないで下さい。
変形や破損の原因になります。
- (2) パネルカバーをはずす際、無理に引き抜かないで下さい。
爪を破損し、再使用できなくなります。

5. 品質保証について

5 - 1 保証期間

・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1 年間です。

5 - 2 保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

5 - 3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷。

品
番

WN3950K

品
名

ミニパネルカバー

改